


SDQCR/L

スクリーオン式バイト、アプローチ角107.5°、使用インサートポジ55°ひし形

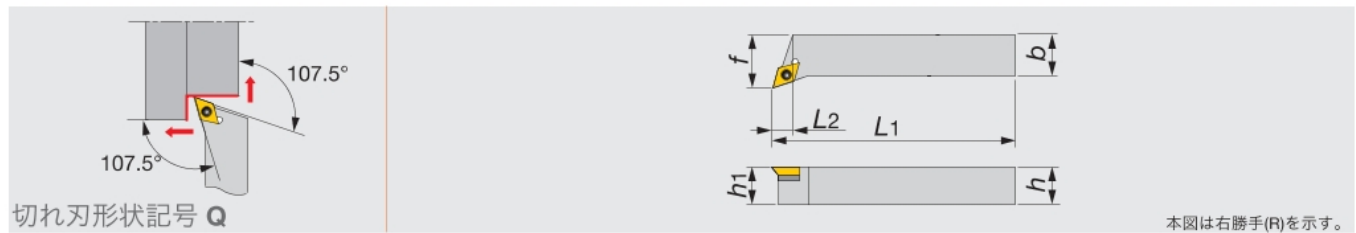


切れ刃形状記号 Q	形番	h	b	L1	L2	h1	f	re**	インサート
	SDQCR/L2020K11	20	20	125	20.5	20	25	0.8	DC**11T3...
	SDQCR2525M11	25	25	150	21.5	25	32	0.8	DC**11T3...

**re : 基準コーナ

部品	形番	締付けねじ	敷金止めねじ	敷金	スパナ 1	スパナ 2
	SDQCR/L...	CSTB-3.5L	DTS5-3.5	SSD32	P-3.5	T-15F

SVQCR/L

スクリーオン式バイト、アプローチ角117.5°、使用インサートポジ35°ひし形

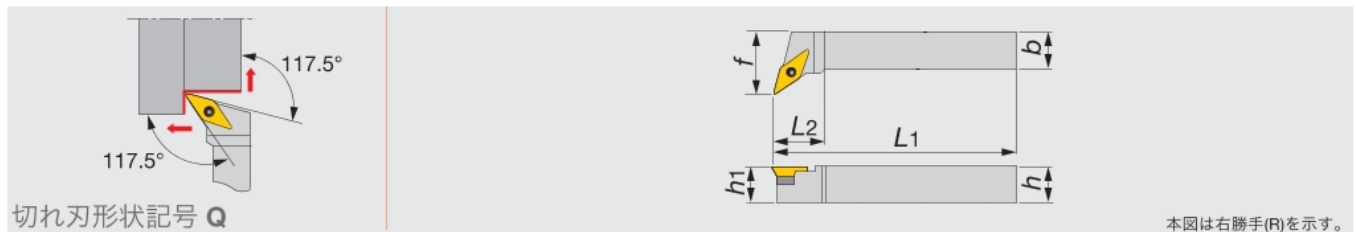


切れ刃形状記号 Q	形番	h	b	L1	L2	h1	f	re**	インサート
	SVQCR/L2020K16	20	20	125	35	20	27	0.8	VC**1604...
	SVQCR/L2525M16	25	25	150	35	25	32	0.8	VC**1604...

**re : 基準コーナ

部品	形番	締付けねじ	敷金止めねじ	敷金	スパナ 1	スパナ 2
	SVQCR/L...	CSTB-3.5L	DTS5-3.5	SSV32	P-3.5	T-15F

SVHCR/L

スクリーオン式バイト、アプローチ角107.5°、使用インサートポジ35°ひし形

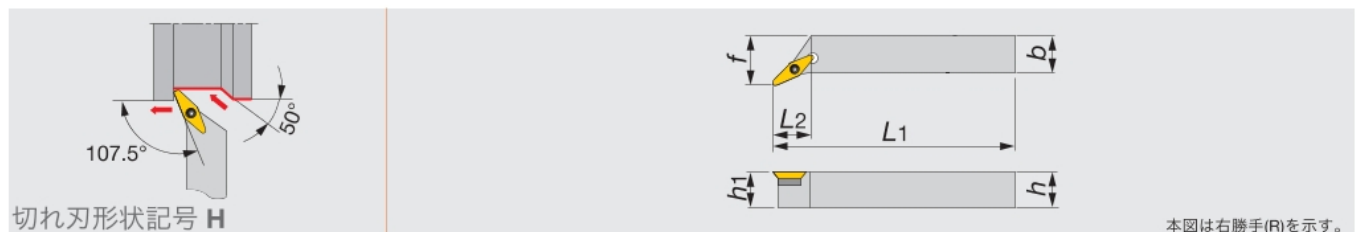

切れ刃形状記号 H	形番	h	b	L1	L2	h1	f	re**	インサート
	SVHCR/L2525M22	25	25	150	33.8	25	32	0.8	VCG*2205...

**re : 基準コーナ

部品	形番	締付けねじ	敷金止めねじ	敷金	スパナ 1	スパナ 2
	SVHCR/L2525M22	CSTB-4.5L110P	DTS6-4.5	SSV42	P-4.5	T-15F