


# TUNGTHREAD

## BC-SER/L

多機能小型旋盤用外径ねじ切りバイト

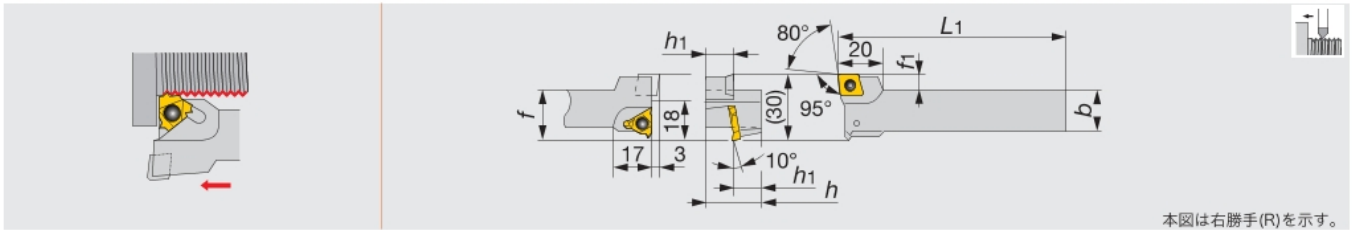

形番	h	b	L1	h1	f	f1	インサート
BC-SER12K16	24	16	125	12	23	7	16ER..., CC*T09T3...


### 部品

形番	締付けねじ	スパナ
BC-SER12K16	CSTB-3.5	T-15F

# TUNGTHREAD

## SNR/L-2/3

小径内径ねじ切りバイト、スクリューオン式

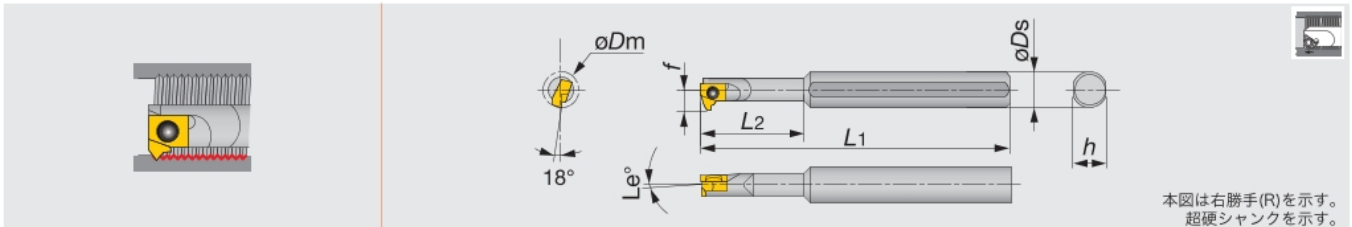

形番	シャンク材	øDm	øDs	f	L1	L2	h	Le°	インサート
SNR0006H06-2	鋼	8	8	4.7	100	18	7	2	6IR...
SNR0006H06-3	鋼	8	8	4.7	100	18	7	3	6IR...
SNR0008H06-2	鋼	10	8	5.7	100	18	7	2	6IR...
SNR0008H06-3	鋼	10	8	5.7	100	18	7	3	6IR...
SNR0006K06SC-2	超硬	8	8	4.7	125	30	7	2	6IR...
SNR0006K06SC-3	超硬	8	8	4.7	125	30	7	3	6IR...
SNR0008K06SC-2	超硬	10	8	5.7	125	18	7	2	6IR...
SNR0008K06SC-3	超硬	10	8	5.7	125	18	7	3	6IR...

(注) 右勝手のホルダ(SNR...)には右勝手のインサート(6IR...)をご使用下さい。

### 部品

形番	締付けねじ	スパナ
SNR0006H06...	CSTB-2L040	T-6F
SNR0008H06...	CSTB-2L	T-6F
SNR0006K06SC...	CSTB-2L040	T-6F
SNR0008K06SC...	CSTB-2L	T-6F

ねじ加工用工具

### 参照ページ

BC-SER/L: インサート → B104 - (CC\*T09T3...), B384 - (16ER...),  
標準切削条件 → B382

SNR/L-2/3: インサート → B384 -, 標準切削条件 → B382