




CGXR/L

内径溝入れ用バイト

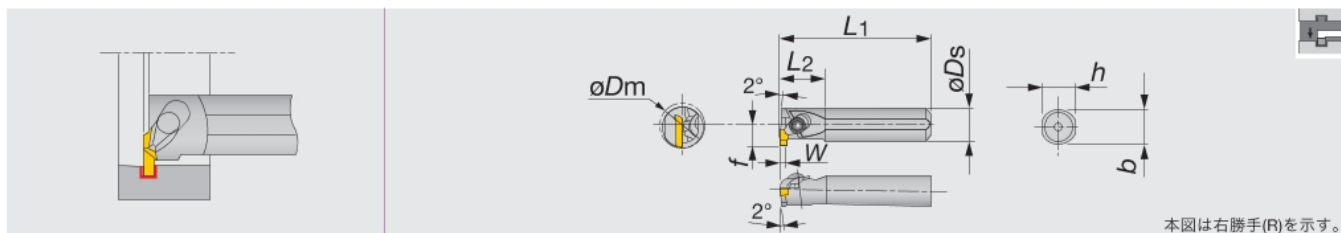

形番	シャンク材質	W	øDm	øDs	f	L1	L2	h	b	最大溝深さ	インサート
CGXR/L0016	鋼	1 - 3	20	16	11.3	150	24	15	15.5	3	GIR/L52...
CGXR/L0020	鋼	1 - 3	24	20	13.3	180	30	18	19	3	GIR/L52...
CGXR/L0025	鋼	1 - 5	32	25	18	200	38	23	24	5.3	GIR/L63...
CGXR/L0032	鋼	1 - 5	40	32	23	250	48	30	31	5.3	GIR/L63...
CGXR/L0040	鋼	1 - 5	48	40	27	300	60	37	38.5	5.3	GIR/L63...
CGXR/L16SC	超硬	1 - 3	20	16	11.3	200	24	15	-	3	GIR/L52...

• 右勝手のホルダ(CGXR)には右勝手のインサート(GIR)を、左勝手のホルダ(CGXL)には左勝手のインサート(GIL)をご使用ください。

部品



形番	クランプセット	スパナ 1	スパナ 2
CGXR/L0016/20	CSW-0	-	P-2.5T
CGXR/L0025/32/40	CSW-2	P-4	-
CGXR/L16SC	CSW-0	-	P-2.5T



参照ページ

インサート, 標準切削条件 → C029