


# MY-T SERIES

CGWSR/L-W

外径溝入れ、突切り、旋削用バイト (2コーナインサート用)

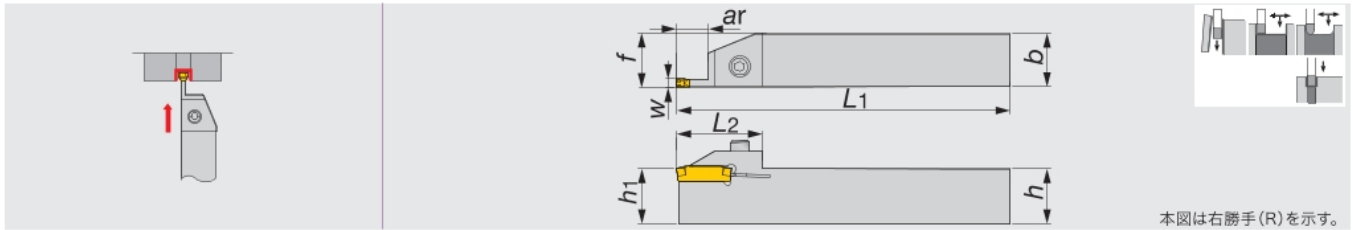

本図は右勝手(R)を示す。

形番	W	ar	h	b	L1	L2	h1	f	インサート
CGWSR/L1616-W30	3	12	16	16	125	34	16	16.4	WG*30, WGE30R/L
CGWSR/L2020-W30	3	12	20	20	150	34	20	20.4	WG*30, WGE30R/L
CGWSR/L2525-W30	3	12	25	25	150	34	25	25.4	WG*30, WGE30R/L
CGWSR/L2020-W40	4	13	20	20	150	39	20	20.4	WG*40, WGE40R/L
CGWSR/L2525-W40	4	13	25	25	150	39	25	25.4	WG*40, WGE40R/L
CGWSR/L2020-W50	5	13	20	20	150	39	20	20.4	WG*50, WGE50R/L
CGWSR/L2525-W50	5	13	25	25	150	39	25	25.4	WG*50, WGE50R/L

• 適合インサートはC090 - C091ページを参照してください。


## 部品

形番	締付けねじ	スパナ
CGWSR/L***-W...	CHHM5-18	P-4

# MY-T SERIES

CGWSR/L-W-L

外径深溝入れ、突切り、旋削用バイト (2コーナインサート用)

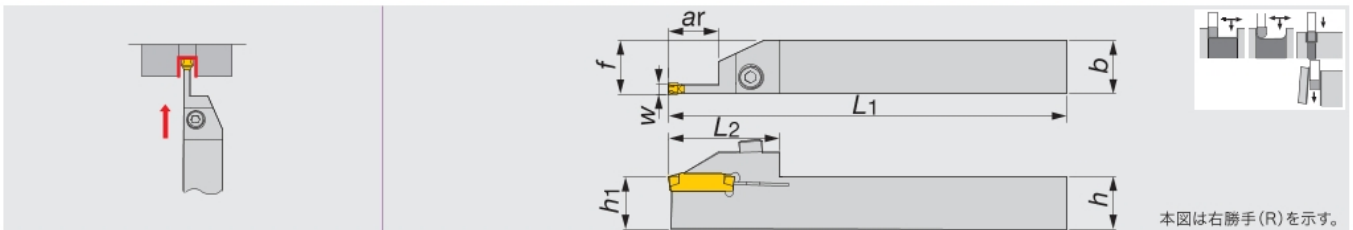

本図は右勝手(R)を示す。

形番	W	ar	h	b	L1	L2	h1	f	インサート
CGWSR/L1616-W20-L	2	15	16	16	125	37	16	16.2	WGE20, WGE20R/L
CGWSR/L2020-W20-L	2	15	20	20	150	37	20	20.2	WGE20, WGE20R/L
CGWSR/L2525-W20-L	2	15	25	25	150	37	25	25.2	WGE20, WGE20R/L
CGWSR/L1616-W30-L	3	16.5, 17.5	16	16	125	37	16	16.4	WG*30, WGE30R/L
CGWSR/L2020-W30-L	3	16.5, 17.5	20	20	150	37	20	20.4	WG*30, WGE30R/L
CGWSR/L2525-W30-L	3	16.5, 17.5	25	25	150	37	25	25.4	WG*30, WGE30R/L
CGWSR/L2020-W40-L	4	21, 21.5	20	20	150	42	20	20.4	WG*40, WGE40R/L
CGWSR/L2525-W40-L	4	21, 21.5	25	25	150	42	25	25.4	WG*40, WGE40R/L
CGWSR/L2020-W50-L	5	21	20	20	150	42	20	20.4	WG*50, WGE50R/L
CGWSR/L2525-W50-L	5	21	25	25	150	42	25	25.4	WG*50, WGE50R/L

• 適合インサートはC090 - C091ページを参照してください。

## 部品

形番	締付けねじ	スパナ
CGWSR/L***-W**-L	CHHM5-18	P-4

## 参照ページ

インサート → C090 - C091, 標準切削条件 → C091

溝入れ工具

MY-T SERIES

外径

突切り

その他