


EXP05/06/08/09

超高送り加工用柄付カッタ



A.R. = +5°, R.R. = -6°

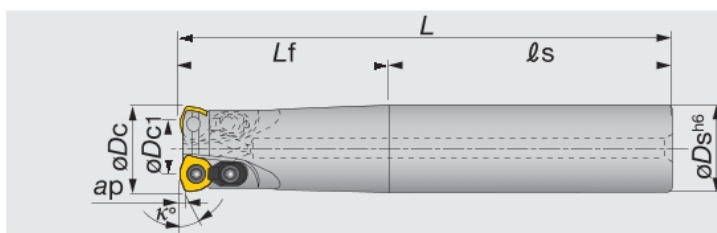

形番	Max. ap	øDc	z	øDc1	øDs	L	Lf	ls	κ°	エア穴	インサート	シャンク
EXP05020RL	1.5	20	2	12.4	20	180	100	80	15	あり	WPM*05...	円筒
EXP05020RLL	1.5	20	2	12.4	20	250	130	120	15	あり	WPM*05...	円筒
EXP05020RS	1.5	20	2	12.4	20	130	50	80	15	あり	WPM*05...	円筒
EXP05021RL	1.5	21	2	13.4	20	180	100	80	15	あり	WPM*05...	円筒
EXP05021RLL	1.5	21	2	13.4	20	250	50	200	15	あり	WPM*05...	円筒
EXP05021RS	1.5	21	2	13.4	20	130	50	80	15	あり	WPM*05...	円筒
EXP06025RL	1.5	25	2	16.4	25	200	120	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06025RLL	1.5	25	2	16.4	25	300	180	120	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06025RS	1.5	25	2	16.4	25	140	60	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06026RL	1.5	26	2	17.4	25	200	120	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06026RLL	1.5	26	2	17.4	25	300	60	240	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06026RS	1.5	26	2	17.4	25	140	60	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06032RL	1.5	32	2	23.4	32	200	120	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06032RLB	1.5	32	3	23.4	32	200	120	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06032RLL	1.5	32	2	23.4	32	300	180	120	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06032RS	1.5	32	2	23.4	32	150	70	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06032RSB	1.5	32	3	23.4	32	150	70	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06033RL	1.5	33	2	24.4	32	200	120	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06033RLB	1.5	33	3	24.4	32	200	120	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06033RLL	1.5	33	2	24.4	32	300	70	230	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06033RS	1.5	33	2	24.4	32	150	70	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06033RSB	1.5	33	3	24.4	32	150	70	80	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06040RL	1.5	40	3	31.4	32	250	50	200	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06040RLL	1.5	40	3	31.4	32	300	50	250	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06040RLS42	1.5	40	3	31.4	42	250	50	200	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP06040RS	1.5	40	3	31.4	32	150	50	100	20	あり	WPM*06...	円筒
EXP08040RLA	1.5	40	2	28.6	32	250	50	200	10	あり	WPMT08...	円筒
EXP08040RLL	1.5	40	2	28.6	32	300	50	250	10	あり	WPMT08...	円筒
EXP08040RSA	1.5	40	2	28.6	32	150	50	100	10	あり	WPMT08...	円筒
EXP09050RS	3	50	2	36.4	42	150	50	100	20	あり	WPMT09...	円筒
EXP09050RL	3	50	2	36.4	42	250	50	200	20	あり	WPMT09...	円筒

部品



形番	クランプセット	締付けねじ	焼きつき防止剤	スパナ	スパナ 1
EXP050...	-	CSPB-3.5S	M-1000	IP-15D	-
EXP060...	CSY-15	CSPB-4S	M-1000	IP-15D	-
EXP080...	CSX20	CSTB-5	M-1000	-	T-20T
EXP090...	CSY-20	CSPB-5	M-1000	-	IP-20T

参照ページ

インサート → D029, 標準切削条件 → D030 - D031