


A.R. = +8.7°~+18°, R.R. = -5.3°~-19.4°

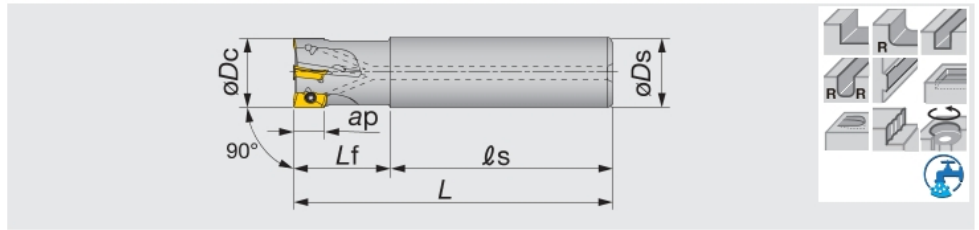

形番	Max. ap	ϕD_c	z	ϕD_s	ℓ_s	L_f	L	Kg	エア穴	インサート
EPO11R012M16.0-01	10.6	12	1	16	60	25	85	0.11	あり	AS*T11T3...
EPO11R012M16.0-01L	10.6	12	1	16	95	30	125	0.16	あり	AS*T11T3...
EPO11R016M16.0-02	10.6	16	2	16	60	25	85	0.12	あり	AS*T11T3...
EPO11R016M16.0-02L	10.6	16	2	16	105	40	145	0.2	あり	AS*T11T3...
EPO11R018M16.0-02	10.6	18	2	16	60	25	85	0.12	あり	AS*T11T3...
EPO11R018M16.0-02L	10.6	18	2	16	105	40	145	0.21	あり	AS*T11T3...
EPO11R020M20.0-02	10.6	20	2	20	70	30	100	0.22	あり	AS*T11T3...
EPO11R020M20.0-02L	10.6	20	2	20	135	50	185	0.41	あり	AS*T11T3...
EPO11R020M20.0-03	10.6	20	3	20	70	30	100	0.21	あり	AS*T11T3...
EPO11R022M20.0-02	10.6	22	2	20	70	30	100	0.22	あり	AS*T11T3...
EPO11R022M20.0-02L	10.6	22	2	20	155	30	185	0.42	あり	AS*T11T3...
EPO11R022M20.0-03	10.6	22	3	20	70	30	100	0.22	あり	AS*T11T3...
EPO11R025M25.0-02L	10.6	25	2	25	150	70	220	0.76	あり	AS*T11T3...
EPO11R025M25.0-03	10.6	25	3	25	80	35	115	0.39	あり	AS*T11T3...
EPO11R025M25.0-04	10.6	25	4	25	80	35	115	0.38	あり	AS*T11T3...
EPO11R028M25.0-02L	10.6	28	2	25	185	35	220	0.8	あり	AS*T11T3...
EPO11R028M25.0-03	10.6	28	3	25	80	35	115	0.4	あり	AS*T11T3...
EPO11R028M25.0-04	10.6	28	4	25	80	35	115	0.39	あり	AS*T11T3...
EPO11R030M25.0-02L	10.6	30	2	25	180	40	220	0.8	あり	AS*T11T3...
EPO11R030M25.0-03	10.6	30	3	25	80	40	120	0.43	あり	AS*T11T3...
EPO11R030M25.0-04	10.6	30	4	25	80	40	120	0.42	あり	AS*T11T3...
EPO11R032M32.0-02L	10.6	32	2	32	175	80	255	1.48	あり	AS*T11T3...
EPO11R032M32.0-03	10.6	32	3	32	80	40	120	0.68	あり	AS*T11T3...
EPO11R032M32.0-05	10.6	32	5	32	80	40	120	0.67	あり	AS*T11T3...
EPO11R035M32.0-02L	10.6	35	2	32	215	40	255	1.49	あり	AS*T11T3...
EPO11R035M32.0-03	10.6	35	3	32	80	40	120	0.69	あり	AS*T11T3...
EPO11R035M32.0-05	10.6	35	5	32	80	40	120	0.67	あり	AS*T11T3...
EPO11R040M32.0-02L	10.6	40	2	32	205	50	255	1.53	あり	AS*T11T3...
EPO11R040M32.0-04	10.6	40	4	32	80	40	120	0.72	あり	AS*T11T3...
EPO11R040M32.0-06	10.6	40	6	32	80	40	120	0.71	あり	AS*T11T3...
EPO11R050M32.0-05	10.6	50	5	32	80	40	120	0.83	あり	AS*T11T3...
EPO11R050M32.0-07	10.6	50	7	32	80	40	120	0.82	あり	AS*T11T3...
EPO11R050M42.0-03L	10.6	50	3	42	310	50	360	3.78	あり	AS*T11T3...

部品

形番	締付けねじ	焼きつき防止剤	スパナ
EPO11R012 - 022...	CSPB-2.5S	M-1000	IP-8D
EPO11R025 - 050...	CSPB-2.5	M-1000	IP-8D

参照ページ

インサート → D065, 標準切削条件 → D066 - D067

肩削り用