


EPE4000,5000,6000

高精度壁面加工用 柄付きカッタ、四角形ポジAECW形インサート使用

A.R. = +12° ~ +17°, R.R. = -10° ~ 0°

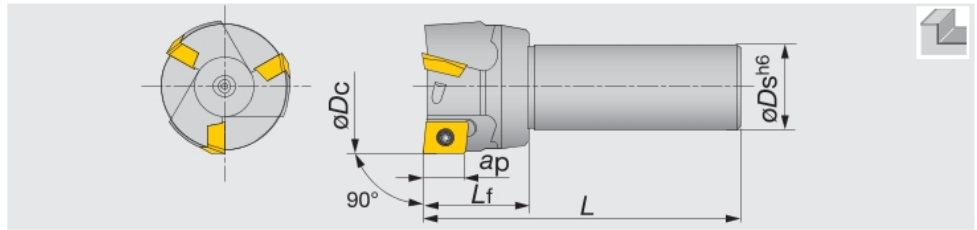

形番	Max. ap	ϕD_c	z	ϕD_s	L_f	L	インサート
EPE4020R	12	20	1	20	30	100	AE*W14...
EPE4025R	12	25	2	25	35	115	AE*W14...
EPE5030R	14	30	2	32	40	120	AE*W16...
EPE5035R	14	35	2	32	40	120	AE*W16...
EPE5040R	14	40	2	32	40	120	AE*W16...
EPE6050R	16	50	3	32	40	120	AE*W18...
EPE6063R	16	63	4	32	45	125	AE*W18...

肩削り用

部品





形番	締付けねじ	スパナ
EPE402**R	CSTB-3S	T-9D
EPE50**R	CSTB-4S	T-15D
EPE60**R	CSTB-4M	T-15D

インサート

AECW14/16/18

AEMW14/16/18

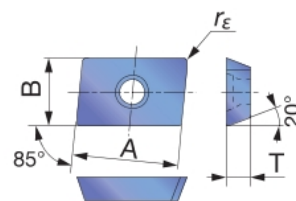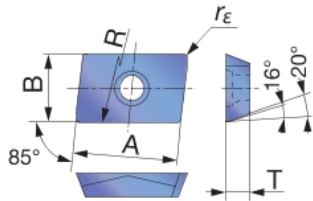

	P 鋼	M ステンレス	K 鋳鉄	N 非鉄金属	S 難削材	H 高硬度材
★	★	★	★	★	★	★
☆	☆					

★：第一選択
☆：第二選択

形番	r_E	Max. ap	コーティング		サーメット	超硬		A	B	T
			AH120	GH330	NS740	UX30	TH10			
AECW1403PEFR	0.4	12						14	9	3.18
AECW1403PESR	0.4	12	●	●	●	●		14	9	3.18
AECW16T3PEFR	0.4	14						16	12	3.97
AECW16T3PESR	0.4	14	●	●	●	●		16	12	3.97
AECW1804PEFR	0.4	16						18	12	4.76
AECW1804PESR	0.4	16	●	●	●	●		18	12	4.76
AEMW1403PEFR	0.4	12						14	8.9	3.18
AEMW1403PETR	0.4	12		●	●	●		14	8.9	3.18
AEMW16T3PEFR	0.4	14						16	11.9	3.97
AEMW16T3PETR	0.4	14		●	●	●		16	11.9	3.97
AEMW1804PEFR	0.4	16						18	11.9	4.76
AEMW1804PETR	0.4	16		●	●	●		18	11.9	4.76

●：設定アイテム

参照ページ

標準切削条件 → D102