


TGN4200R-A

くさび止め式正面フライスカッタ、切込み角:65°、四角形ネガインサート使用

A.R. = -5, R.R. = -5°

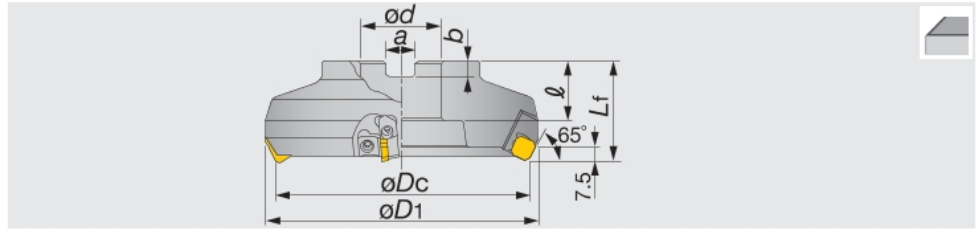


形番	Max. ap	ϕD_c	z	ϕD_1	Lf	ϕd	ℓ	a	b	Kg	インサート
TGN4203R-A	6	80	5	92	50	25.4	26	9.5	6	1.5	SN*N43Z*/SNMN1204...
TGN4204R-A	6	100	6	112	63	31.75	32	12.7	8	2.4	SN*N43Z*/SNMN1204...
TGN4205R-A	6	125	8	136	63	38.1	38	15.9	10	3.9	SN*N43Z*/SNMN1204...
TGN4206R-A	6	160	10	171	63	50.8	38	19	11	6.1	SN*N43Z*/SNMN1204...

部品	形番	ロケータ	調整ねじ	ねじ	インサート押え駒	スパナ
TGN42...	LN423R	FDS-8S	CM4X0.7X14	WP440R	TP-4	


平面加工用

インサート


SNCN/SNKN43Z

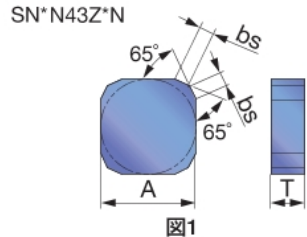

SNMN1204-TN

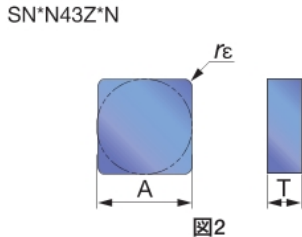

SNKF43Z

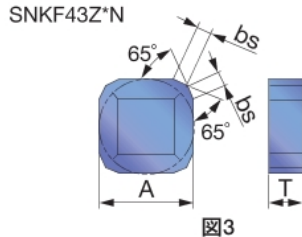

	P 鋼	M ステンレス	K 鋳鉄	N 非鉄金属	S 難削材	H 高硬度材
★			★			
☆						

★：第一選択
☆：第二選択

形番	re	Max. ap	コーティング		サーメット		セラミック	超硬		A	T	bs	図
			T1115	T3130	NS740	N308	FX105	UX30	TH10				
SNCN43ZFN	-	6							●	12.7	4.76	2	1
SNCN43ZTN	-	6			●	●			●	12.7	4.76	2	1
SNKF43ZFN	-	6							●	12.7	4.76	2	3
SNKF43ZTN	-	6	●						●	12.7	4.76	2	3
SNKN43ZTN	-	6	●	●	●				●	12.7	4.76	2	1
SNMN120408TN	0.8	6								12.7	4.76	-	2
SNMN120412TN	1.2	6	●	●					●	12.7	4.76	-	2
SNMN120416TN	1.6	6								12.7	4.76	-	2
SNMN120420TN	2	6								12.7	4.76	-	2
SNMN120424TN	2.4	6								12.7	4.76	-	2

(注) インサートは、旧仕様PSシリーズと共通で使用できます。

●：設定アイテム

参照ページ
標準切削条件 → D191