


EVX

中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ

標準 A.R. = +2°~ +5°, R.R. = -10°~ -3.5°
 ロング A.R. = +5°, R.R. = -4°~ -2°

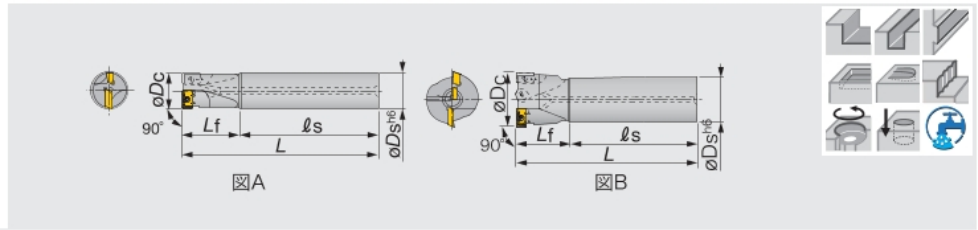

多機能

形番	Max. ap	ϕD_c	z	ϕD_s	l_s	L_f	L	エア穴	図	インサート
EVX08016RSA	7	16	2	16	90	30	120	あり	A	XXMU08...
EVX08016RS	7	16	2	16	90	30	120	なし	A	XXMU08...
EVX08016RLA	7	16	2	16	135	40	175	あり	A	XXMU08...
EVX08016RL	7	16	2	16	135	40	175	なし	A	XXMU08...
EVX10020RSA	9	20	2	20	90	30	120	あり	A	XXMU10...
EVX10020RS	9	20	2	20	90	30	120	なし	A	XXMU10...
EVX10020RLA	9	20	2	20	135	50	185	あり	A	XXMU10...
EVX10020RL	9	20	2	20	135	50	185	なし	A	XXMU10...
EVX12025RSA	11.5	25	2	25	100	40	140	あり	A	XXMU12...
EVX12025RS	11.5	25	2	25	100	40	140	なし	A	XXMU12...
EVX12025RLA	11.5	25	2	25	150	70	220	あり	A	XXMU12...
EVX12025RL	11.5	25	2	25	150	70	220	なし	A	XXMU16...
EVX16032RSA	15	32	2	32	110	50	160	あり	A	XXMU16...
EVX16032RS	15	32	2	32	110	50	160	なし	A	XXMU16...
EVX16032RLA	15	32	2	32	175	80	255	あり	A	XXMU16...
EVX16032RL	15	32	2	32	175	80	255	なし	A	XXMU16...
EVX12040RSA	11.5	40	2	42	120	60	180	あり	B	XXMU12, WCMT05...
EVX12040RS	11.5	40	2	42	120	60	180	なし	B	XXMU12, WCMT05...
EVX12040RLA	11.5	40	2	42	210	100	310	あり	B	XXMU12, WCMT05...
EVX12040RL	11.5	40	2	42	210	100	310	なし	B	XXMU12, WCMT05...
EVX16050RSA	15	50	2	42	160	50	210	あり	B	XXMU16, WCMT06...
EVX16050RS	15	50	2	42	160	50	210	なし	B	XXMU16, WCMT06...
EVX16050RLA	15	50	2	42	310	50	360	あり	B	XXMU16, WCMT06...
EVX16050RL	15	50	2	42	310	50	360	なし	B	XXMU16, WCMT06...
EVX16063RSA	15	63	2	42	190	50	240	あり	B	XXMU16, WCMT06...
EVX16063RS	15	63	2	42	190	50	240	なし	B	XXMU16, WCMT06...
EVX16063RLA	15	63	2	42	310	50	360	あり	B	XXMU16, WCMT06...
EVX16063RL	15	63	2	42	310	50	360	なし	B	XXMU16, WCMT06...

部品

形番	締付けねじ	締付けねじ 1	焼きつき防止剤	スパナ	スパナ 1
EVX08016R...	-	CSPB-2.2	M-1000	IP-7D	-
EVX10020R...	-	CSPB-2.5	M-1000	IP-8D	-
EVX12025R...	-	CSPD-3	M-1000	IP-10D	-
EVX16032R...	CSPB-3.5	-	M-1000	IP-15D	-
EVX12040R...	-	CSPD-3	M-1000	IP-10D	-
EVX16050, 63R...	CSPB-3.5	CSTB-3.5D	M-1000	IP-15D	T-9D

参照ページ

インサート, 標準切削条件 → D294