



3枚刃、ラフィングエンドミル、ねじれ角38°、標準タイプ、アルミ加工において切りくず排出量最大、アルミ合金や非鉄材料用

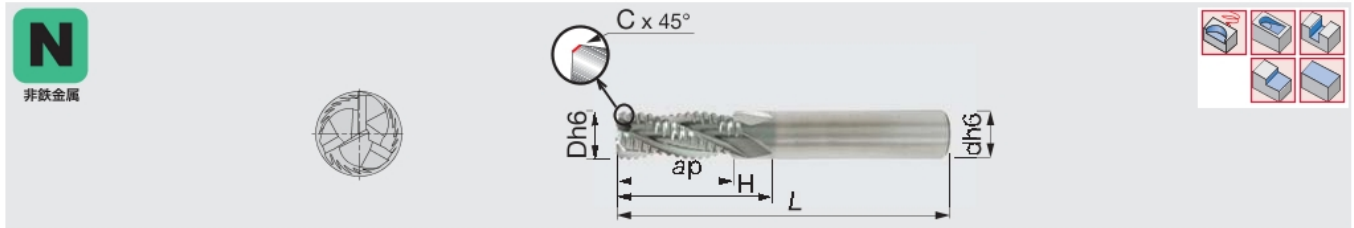


形番	KS15F	D	d	C	ap	H	L	シャンク
TERC060E3-13C06-57	●	6	6	0.5	13	21	57	円筒
TERC080E3-20C08-63	●	8	8	0.5	20	28	63	円筒
TERC100E3-22C10-72	●	10	10	0.6	22	30	72	円筒
TERC120E3-25C12-83	●	12	12	0.6	25	37	83	円筒
TERC140E3-25C14-83	●	14	14	0.6	25	37	83	円筒
TERC160E3-32C16-92	●	16	16	0.6	32	44	92	円筒
TERC200E3-38C20-104	●	20	20	0.7	38	55	104	円筒

## TECR\*\*B3...

3枚刃、アルミ加工用ラフィングエンドミル、ねじれ角45°、標準タイプ

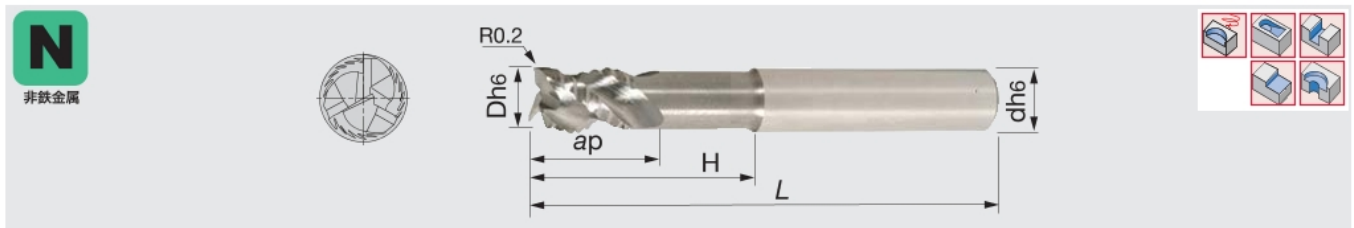

形番	KS15F	D	d	ap	H	L	シャンク
TECR060B3-09/21C06R02A57	●	6	6	9	21	57	円筒
TECR080B3-12/27C08R02A63	●	8	8	12	27	63	円筒
TECR100B3-12/31C10R02A72	●	10	10	12	31	72	円筒
TECR120B3-12/37C12R02A83	●	12	12	12	37	83	円筒
TECR160B3-14/43C16R02A92	●	16	16	14	43	92	円筒
TECR200B3-17/53C20R02A104	●	20	20	17	53	104	円筒

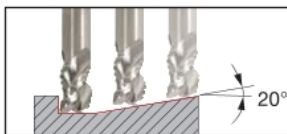

最大傾斜角度

参照ページ

標準切削条件 → D346, D348

●: 設定アイテム