


ボーリングバイト

TBS1

アプローチ角90°、角シャンクタイプ

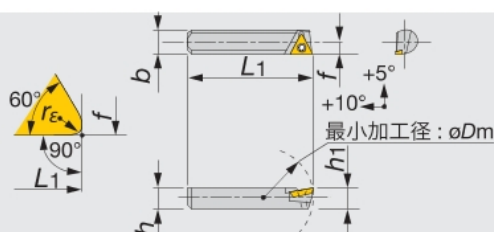

本図はTBS1**T**を示す。


形番	øDm	f	h1	L2	b	h	L1	re**	インサート
TBS108T08	25	7.8	7.8	9	8	8	40	0.4	TP**0802...
TBS110T09	38	9.8	9.8	10	10	10	50	0.4	TP**0902...
TBS113T11	50	12.8	12.8	12	13	13	60	0.4	TP**1102...
TBS116C12	62	15.8	15.8	18	16	16	80	0.8	CP**1204...
TBS119C12	72	18.8	18.8	18	19	19	95	0.8	CP**1204...
TBS125C16	82	24.8	24.8	22	25	25	125	1.2	CP**1605...

図は13角以下、正転用を示します。逆転用は末尾にHの記号をつけます。(例：TBS308T08H)
正転用ホルダには、左勝手 (L) のインサートを、逆転用のホルダには、右勝手 (R) のインサートを使用します。

部品					
形 番	締付けねじ	ねじ	敷金	スパナ	スパナ 1
TBS108T08	CSTB-2L	-	-	-	T-6F
TBS110T09	CSTB-2.2	-	-	-	T-7F
TBS113T11	CSTB-2.5	-	-	-	T-8F
TBS116C12	CSTB-5	-	-	-	T-20F
TBS119C12	CSTB-4F	DTS6-4	SSC4T3-P	P-4	T-15F
TBS125C16	CSTB-4F	DTS6-4	SSC54-P	P-4	T-15F

TBS3

アプローチ角30°、角シャンクタイプ

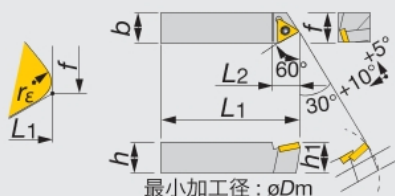

本図はTBS3**T**を示す。

形番	øDm	f	h1	L2	b	h	L1	re**	インサート
TBS308T08	25	4.7	7.8	8	8	8	40	0.4	TP**0802...
TBS310T09	38	6	9.8	11	10	10	50	0.4	TP**0902...
TBS313T11	50	8.3	12.8	12	13	13	60	0.4	TP**1102...
TBS316C12	62	9.7	15.8	21	16	16	80	0.8	CP**1204...
TBS319C12	72	12.7	18.8	21	19	19	95	0.8	CP**1204...

図は13角以下、正転用を示します。逆転用は末尾にHの記号をつけます。(例：TBS308T08H)
正転用ホルダには、左勝手 (L) のインサートを、逆転用のホルダには、右勝手 (R) のインサートを使用します。

部品







形 番	締付けねじ	ねじ	敷金	スパナ	スパナ 1
TBS308T08	CSTB-2L	-	-	-	T-6F
TBS310T09	CSTB-2.2	-	-	-	T-7F
TBS313T11	CSTB-2.5	-	-	-	T-8F
TBS316C12	CSTB-5	-	-	-	T-20F
TBS319C12	CSTB-4F	DTS6-4	SSC4T3-P	P-4	T-15F