
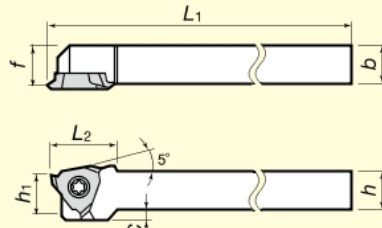


**JSTT R/L**

ねじ切り

小型旋盤用Jシリーズ

**JSTTR/L**

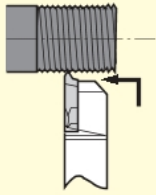

オフセットなし

ピッチ  
0.5~1 mm

山数  
48~24

3  
コーナ数

両トルクスで背面からの操作が可能。

本図は右勝手(R)を示す。

形番	在庫		寸法 (mm)							使用 インサート	締付けねじ	スパナ	
	R	L	h	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	f	C			T-8F	(T-8L)
<b>New</b> JSTTR/L1010X3	●	●	10	10	120	18.5	10	9.5	2	JTTR/L3**	CSTB-4SD	T-8F	(T-8L)
JSTTR/L1010K3	●	●	10	10	125	16.5	10	9.5	2	JTTR/L3**	CSTB-4SD	T-8F	(T-8L)
<b>New</b> JSTTR/L1212F3	●	●	12	12	85	18.5	12	11.5	-	JTTR/L3**	CSTB-4SD	T-8F	(T-8L)
<b>New</b> JSTTR/L1212X3	●	●	12	12	120	18.5	12	11.5	-	JTTR/L3**	CSTB-4SD	T-8F	(T-8L)
JSTTR/L1212K3	●	●	12	12	125	16.5	12	11.5	-	JTTR/L3**	CSTB-4SD	T-8F	(T-8L)
<b>New</b> JSTTR/L1616X3	●	●	16	16	120	18.5	16	15.5	-	JTTR/L3**	CSTB-4SD	T-8F	(T-8L)
JSTTR/L1616K3	●	●	16	16	125	16.5	16	15.5	-	JTTR/L3**	CSTB-4SD	T-8F	(T-8L)



( )部分はオプション

**JS-TTL3**

ねじ切り

小型旋盤用Jシリーズ

**JS-TTL3**

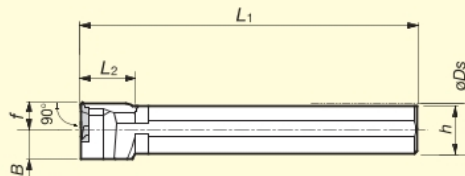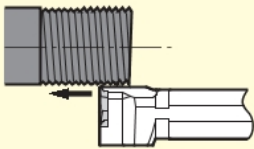

ピッチ  
0.5~1 mm


山数  
48~24

3  
コーナ数

本図は左勝手(L)を示す。

形番	在庫	寸法 (mm)						使用 インサート	締付けねじ	スパナ
		øDs	f	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h	B			
JS19K-TTL3	●	19.05	10	125	20	18	11.5	JTTR30**F	CSTB-4S	T-15F
JS20K-TTL3	●	20	10	125	20	19	11.5	JTTR30**F	CSTB-4S	T-15F
JS22K-TTL3	●	22	10	125	20	21	11.5	JTTR30**F	CSTB-4S	T-15F
JS25K-TTL3	●	25.4	10	125	20	24	12.7	JTTR30**F	CSTB-4S	T-15F

**JTT形インサート(シャープエッジ)**

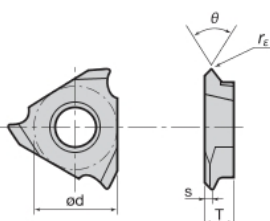

本図は右勝手(R)を示す。

形番	寸法 (mm)						在庫			
	θ	ød	T	s	r <sub>E</sub>	コーティング		サーメット		超硬
						J740	SH725	NS9530	TH10	
JTTR/L3005F-55	55°	9.525	3.18	0.6	0.05	●	●			
JTTR/L3005F	60°	9.525	3.18	0.9	0.05	●	●	●	●	●
JTTR/L3010F	60°	9.525	3.18	0.9	0.1	●	●	●	●	●

使用可能ピッチ範囲 P = 0.5 ~ 1 mm

製品在庫 ●:在庫形番