

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本拠地です。

Suiden ULPAフィルター搭載クリーナー

ULPA(ウルパ)フィルター&微粉じん対応フィルターのハイブリッド構造です。

微粉じん対応フィルター(メインフィルター)



フィルター表面に特殊フィルムをコーティングした微粉じん対応フィルター。2μm以上の粉じんをほぼ完全に捕集し、ちり離れがよく目詰まりしにくいフィルターです。  
※ちりおとし機能付



粉じん吸込み 2μmまでの粉じん

ULPA(ウルパ)フィルター



ULPAフィルターは0.1μm以上のホコリを99.99%捕集し、クリーンな排気を実現します。

メインフィルターで2μm以上の粉じんを捕集。しかもちりおとし効果抜群!

安心設計

エアプロテクター内蔵

メインフィルターが目詰まりしたり、ノズルの先端部などで吸気口が塞がった状態になると、掃除機内部の空気の流れが遮断されて、モータに負荷がかかり故障の原因となります。エアプロテクターはそういった状態になった時に外部から空気を取り入れてモータを冷却し故障を防ぎます。



Vacuum Cleaner for Clean Room

クリーンルーム用掃除機(乾式)

修理可能

同商品群在庫数 1 アイテム



- 特長 ●クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。  
●捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
- 仕様 ●電源:単相100V  
●消費電力:1150W  
●電源コード長さ:8m  
●ULPAフィルター+微粉じん対応フィルター
- 製造国 ●日本



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
381-2898	SCV-110DP	¥203,438	¥217,000	12	22	2.5	70	340×366×697	1	14.5	90(158)

商品のお問い合わせ:0120-285-240 https://www.suiden.com/




Vacuum Cleaner for Clean Room


クリーンルーム用掃除機(乾式)

修理可能

同商品群在庫数 1 アイテム

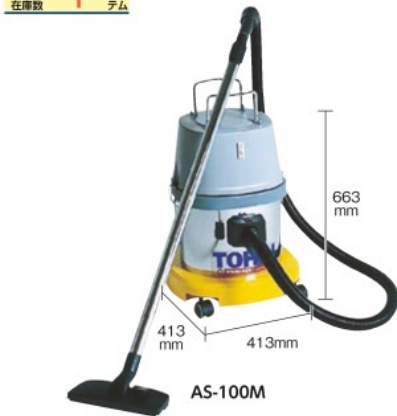

- 特長 ●紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。  
●モーター保護機構付です。  
●ドライ専用です。
- 仕様 ●電源:単相100V  
●消費電力:1050W  
●電源コード長さ:10m
- 製造国 ●日本

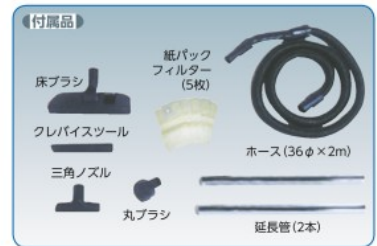

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
391-9218	AS-100M	¥160,000	¥160,000	22	19	2	68	413×413×663	1	10	38(83)

商品のお問い合わせ:06-6380-1031 http://www.tohin.co.jp/



Vacuum Cleaner for Clean Room

クリーンルーム用掃除機(乾式)

修理可能 RoHS

同商品群在庫数 4 アイテム



- 特長 ●微細じんまで確実にキャッチできる高潔浄タイプです。  
●高集じんドラムタイプです。  
●移動がラクなショルダーバンド付です。  
●0.15マイクロメートルの超微細じんを99.9995%以上キャッチするULPAフィルターを搭載しています。  
●においやアレル物質も抑制します。
- 仕様 ●電源:単相100V ●消費電力:500W ●電源コード長さ:5m(着脱式)  
●ULPAフィルター ●ゴミ捨てサイン  
●プラスチックボディ
- 製造国 ●日本



商品紹介動画



セット内容  
伸縮ホース、ラクラク小型床用吸口、伸縮延長管、  
棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口、ピンポイントノズル、  
ショルダーバンド、コード、高密度紙パック

発注単位1台

日立グローバルライフソリューションズ株式会社[794308]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
298-5985	CV-G12CT	¥71,750	¥82,000	1.5	14.7	1.4	59	185×576×388	1	6.8	144(98)

商品のお問い合わせ:0120-3121-11 https://kadenfan.hitachi.co.jp/