

タイコロライト GL型

特長

- ・繰り返し屈曲に強いホースです。
- ・軽量で柔軟性に優れています。
(当社比PVC製品比 約40%軽量)
- ・塩素・可塑剤を含みませんので環境にやさしいホースです。
- ・食品衛生法厚生労働省告示595号に基づく器具及び容器包装の規格に適合しています。(油脂類を除く)


用途

- ・一般吸排気用のダクト
- ・一般産業機械類の送排気用ダクト
- ・空調送風用ダクト

●ホース写真



●構造(断面図)

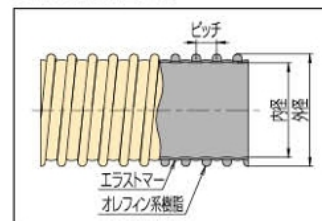

●寸法および特性(品番ELGL-□)

呼径 (φ)	内径 I.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	ピッチ P (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下]	許容曲げ 半 径 (mm)	参 考 量 (g/m)	定尺 (g/m)
32	32.0±1.0	39.5	8.0	0.06 [0.6]	-40.0 [-300]	50	180	20
38	38.1±1.0	45.6	9.0	0.06 [0.6]	-40.0 [-300]	50	195	
50	50.8±1.0	58.5	12.0	0.05 [0.5]	-40.0 [-300]	60	225	
65	63.5±1.0	71.8	12.0	0.04 [0.4]	-20.0 [-150]	70	325	
75	76.2±1.0	85.2	14.5	0.04 [0.4]	-20.0 [-150]	90	390	
90	89.0±1.5	98.2	14.5	0.03 [0.3]	-15.0 [-113]	100	475	
100	101.6±1.5	110.8	14.5	0.03 [0.3]	-15.0 [-113]	110	540	
(125)	127.0±1.5	138.0	20.0	0.02 [0.2]	-12.0 [-90]	150	675	
(150)	152.4±1.5	165.5	20.0	0.02 [0.2]	-10.0 [-75]	190	940	
(175)	177.0±1.5	193.0	23.0	0.02 [0.2]	-8.0 [-60]	220	1230	
(200)	203.7±2.0	220.0	23.0	0.01 [0.1]	-6.0 [-45]	250	1370	

()は受注生産品です。●専用口元(φ175、φ200以外)もご用意しております。