


## パワーバンド

### アールパワーバンド(右巻き用)

●構造(断面図)

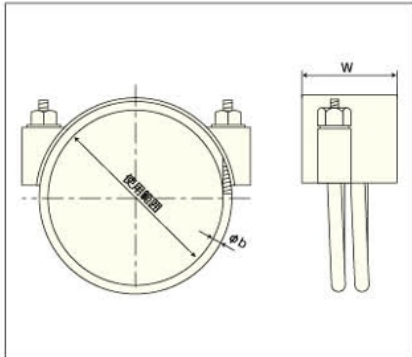


●寸法

品番	使用範囲 (mm)	W (mm)	φd (mm)	適用ホース	適用ホース サイズ (φ)
RP-38	50-40	50	5	WR	38
RP-50M	48-58	50	5	WR	50
RP-65M	78-63	50	5	WA, WS, WR	65
RP-75	90-75	60	7	WT, WA, WS, WR, 耐摩W	75
RP-90	100-85	60	7	WT, WA, 耐摩W	90
RP-100	118-98	60	7	WT, WA, WS, WR, 耐摩W	100
RP-115	132-112	60	9		115
RP-125	143-123	70	9	WT, WA, WS, WR, 耐摩W	125
RP-150	173-148	70	9	WT, WA, WS, WR, 耐摩W	150
RP-200	229-199	80	9	WT, WA, WS, WR	200
RP-250	285-245	90	9	WS, WR	250
RP-300	340-300	90	9	WS, WR	300

### エルパワーバンド(左巻き用)

●構造(断面図)

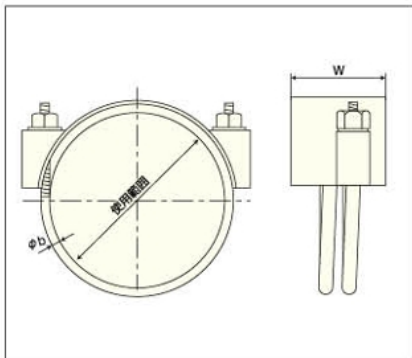

●寸法

品番	使用範囲 (mm)	W (mm)	φd (mm)	適用ホース	適用ホース サイズ (φ)
LP-38	50-40	50	5		38
LP-50	66-51	50	5		50
LP-65	78-63	50	5	静電W	65
LP-75	90-75	60	7	静電W	75
LP-90	100-85	60	7	静電W	90
LP-100	123-103	60	7	静電W	100
LP-115	132-112	60	9	WT	115
LP-125	143-123	70	9		125
LP-150	173-148	70	9		150
LP-200	229-199	80	9		200
LP-250	285-245	90	9		250
LP-300	340-300	90	9		300