

一眼型保護メガネ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

保護メガネ・防災面

一眼型
保護メガネ

二眼型
保護メガネ

ブルーライト
カットグラス

オートクレーブ
対応・耐薬品
保護メガネ

機能グラス
(サングラス)

レーザー用
保護メガネ

溶接用
保護メガネ

セーフティ
ゴーグル


メガネ
用品

防災面

山本光学
YAMAMOTO
日本

Safety Glasses

一眼型保護めがね(フィットタイプ)

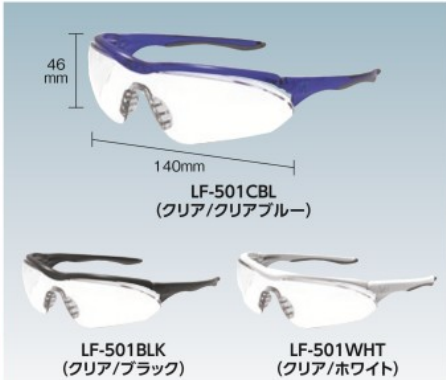

LF-501 CBL
(クリア/クリアブルー)



LF-501 BLK
(クリア/ブラック)

LF-501 WHT
(クリア/ホワイト)

特長 ●顔面にフィットし、高い防護性が得られます。
●人間工学に基づいたジャパンフィット設計です。
●UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

仕様 ●JIS T 8147規格品
●レンズ厚:約2.3mm
●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:プラスチック
製造国 ●日本



ずれにくいラバーテンプレート

独自のノーズ形状で安定した装着感。

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	-	○

(価格改定日 20.03) 山本光学株式会社[936907]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
195-6103	LF-501 CBL	¥1,821	オープン	クリア	クリアブルー	5	28	239(443)
195-6105	LF-501 BLK	¥1,821	オープン	クリア	ブラック	5	28	305(449)
195-6104	LF-501 WHT	¥1,821	オープン	クリア	ホワイト	5	28	228(912)

☎商品のお問い合わせ:06-6783-1101 <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/>

bolle
フランス

Safety Glasses SILIUM PLUS

一眼型保護メガネ“シリウムプラス”



SILPPSI
(クリア/ガンメタ)



SILPPSF
(スモーク/ガンメタ)

特長 ●超軽量で快適な掛け心地です。
●防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。 ●ポーチ同梱です。

仕様 ●レンズ厚:2.2mm
●UVカット:99.99%
●ノーズパッド調整可能
●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:ポリカーボネート、TPE
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	-	○

ボレー社[821470]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
206-4603	SILPPSI	¥1,800	オープン	クリア	ガンメタ	10	21	251(-)
206-4604	SILPPSF	¥1,800	オープン	スモーク	ガンメタ	10	21	55(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5844-2040 <https://www.bolle-safety.jp/>

TJMデザイン
Tajima
日本

Safety Glasses

一眼型保護メガネ“ハードグラスHG-7”



HG-7S
(スモーク/ブラック)



HG-7T
(透明/ブラック)

特長 ●レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
●紫外線を99.9%カットします。

仕様 ●ANSI規格適合品(Z87.1)
●本体:帯電防止加工
●レンズ厚:約2.4mm
●レンズ・フレーム:ポリカーボネート
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	-	○

(価格改定日 21.09) 株式会社TJMデザイン[558910]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
796-4978	HG-7S	¥2,219	¥3,550	スモーク	ブラック	12	27	34(45)
796-4986	HG-7T	¥2,219	¥3,550	透明	ブラック	12	27	136(150)

☎商品のお問い合わせ:0120-125577 <http://www.tajimatool.co.jp/>

山本光学
YAMAMOTO
日本

Safety Glasses

一眼型セーフティグラス



CV-401
(ブルー/クリアブルー)

特長 ●色をはっきり見れる視認性向上グラスです。
●塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。

仕様 ●可視光線透過率70%
●レンズ厚:約2mm
●レンズ:ポリカーボネート
●テンプル:ナイロン、エラストマー
●ノーズパッド:エラストマー
製造国 ●日本

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	-	○

山本光学株式会社[936907]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
470-3740	CV-401	¥3,514	オープン	ブルー	クリアブルー	5	27	432(78)

☎商品のお問い合わせ:06-6783-1101 <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/>

スリーエム
3M
アメリカ

OX™ Over-The-Glasses

保護メガネ“OX™”



12166
(クリア/ブラック)

特長 ●回転式耳当てがメガネの脱落を防止します。

仕様 ●JIS T 8147規格品
●上ひさしサイド付
●レンズ厚:2.0mm
●DXレンズ搭載
●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:ナイロン
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	○	-	-

(価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン株式会社[509314]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
344-7120	12166	¥969	オープン	クリア	ブラック	20	46	4379(79)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohes/>

ミドリ安全
M
日本

Safety Glasses

一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ)



VS-101F
(クリア/グリーン)

特長 ●防じん性を高める軟質ひさし付です。
●鼻当たりがソフトで軽いです。

仕様 ●JIS T 8147規格品
●ANSI規格品(Z87.1)
●上ひさしサイド付
●専用ポーチ付
●レンズ厚:2.3mm
●レンズ・フレーム:ポリカーボネート
製造国 ●台湾

品番	防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
VS-101F	○	○	○	-	-	○

ミドリ安全株式会社[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
388-9424	VS-101F	¥1,857	¥2,100	クリア	グリーン	10	35	952(95)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

「矯正めがね」での目の保護は危険です!

別注品
度付き保護めがね

QRコードからアクセス!

左記QRコードより概算のお見積りが可能です。お手元に処方箋をご用意頂き、入力するだけで詳細はお問い合わせください。

ミドリ安全株式会社[883194]

TEL:048-989-3177