

通路マット/保護フィルム(床用/AGVライン用)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

床材用品

玄関
マット

通路
マット

吸油・吸水
マット

疲労軽減
マット

ノンスリップ
マット

静電気対策
マット

クリーン
マット

畳

カーペット


バス
マット

スノコ

人工芝

ワニ印 **Pvc Dia Mat** **塩ビマット**

同商品群
在庫数 **1** アイテム

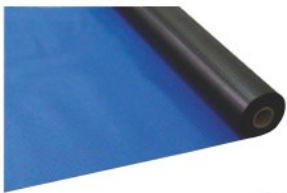

003022

特長 ●エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
●厚みがあるのでめくれ上がりにくい。●緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。

用途 ●建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。


仕様 ●厚さ:1.5mm

材質 ●塩化ビニール(PVC)

製造国 ●日本

ワニ印 **Pvc Mat** **塩ビ平マット**

同商品群
在庫数 **1** アイテム

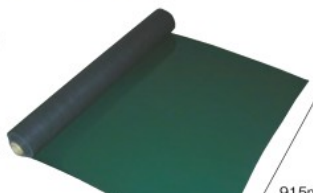

003023

特長 ●高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
●厚みがあるのでめくれ上がりにくい。●緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。

用途 ●建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マットに。
●体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。

仕様 ●難燃性 ●厚さ:1.5mm

材質 ●塩化ビニール(PVC)

製造国 ●日本

発注単位1巻 日大工業株[716252]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
473-9256	003022	¥20,000	オープン	ブルー	915×20	1	28	157(87)

☎商品のお問い合わせ:072-997-5664 http://nichidai.net/


発注単位1巻 メーカー直送 運賃別送 日大工業株[716252]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
★792-4330	003023	¥25,714	オープン	グリーン	915×20	1	40	182(68)

☎商品のお問い合わせ:072-997-5664 http://nichidai.net/

タカハラ **Biba Film** **超耐久歩行帯「ビバフィルム」(ノンスリップタイプ)**

同商品群
在庫数 **12** アイテム

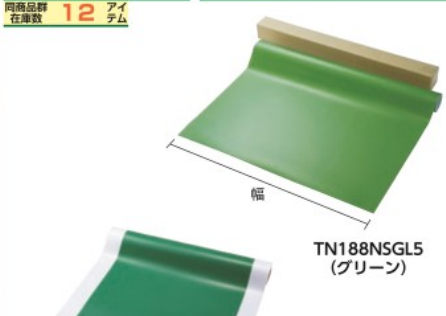

TN188NSGL5 (グリーン)

TN188NSWGL3 (グリーン地/両端ホワイトライン)

特長 ●塗装に代わり、長持ちする歩行帯を時間短縮で設置できるフィルムシートです。
●傷や汚れに強く、長期的に美観が長持ちします。

用途 ●歩行帯・通行帯・安全帯用。●床面の保護として。

仕様 ●厚さ:0.337mm

材質 ●UV硬化型塗料、PET、合成樹脂

製造国 ●日本

発注単位1巻 株式会社タカハラコーポレーション[610142]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
758-3222	TN188NSGS3	¥18,100	オープン	グリーン	500×3	12	710	25(90)
758-3231	TN188NSGS5	¥27,986	オープン	グリーン	500×5	12	1170	13(27)
758-3206	TN188NSGL3	¥32,929	オープン	グリーン	1000×3	12	1400	21(70)
758-3214	TN188NSGL5	¥52,714	オープン	グリーン	1000×5	12	2320	42(83)
257-4805	TN188NSWGL3	¥32,929	オープン	グリーン地/両端ホワイトライン	1000×3	12	1400	-
257-4806	TN188NSWGL5	¥52,714	オープン	グリーン地/両端ホワイトライン	1000×5	12	2320	-
249-7395	188NSMWG	¥200,000	¥200,000	グリーン地/両端ホワイトライン	1000×20	1	10800	-

☎商品のお問い合わせ:052-325-7725 http://www.takahara-corp.jp/

タカハラ **Biba Film** **超耐久保護フィルム「ビバフィルム」(つやありタイプ)**

同商品群
在庫数 **12** アイテム



TN100GL3 (屋内床面・壁面用)

TN100GAGV (AGV(無人搬送車)用)

特長 ●傷や汚れに強く、長期的に美観が長持ちする保護フィルムです。
●耐摩耗性・耐汚染性の他、耐薬品性・抗菌防カビ性・帯電防止性を、粘着にはUVカット性を備えます。

仕様 ●厚さ:0.162mm

材質 ●UV硬化型塗料、PET

製造国 ●日本

屋内床面・壁面用

用途 ●屋内床面や壁面、机など家具の表面保護。●サイン印刷物などの保護。

発注単位1巻 株式会社タカハラコーポレーション[610142]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
758-3109	TN100GS3	¥12,171	オープン	透明	500×3	12	342	111(78)
758-3117	TN100GS5	¥18,100	オープン	透明	500×5	12	555	184(124)
758-3087	TN100GL3	¥21,071	オープン	透明	1000×3	12	665	55(76)
758-3095	TN100GL5	¥32,929	オープン	透明	1000×5	12	1095	79(107)

AGV(無人搬送車)用

用途 ●工場AGV(無人搬送車)ラインの保護。
●床面表示の保護、ラインテープの保護に。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
758-3079	TN100GAGV	¥17,800	オープン	透明	90×30	6	720	1126(102)

☎商品のお問い合わせ:052-325-7725 http://www.takahara-corp.jp/

タカハラ 多用途超耐久「ビバフィルム」

5Sの徹底は現場管理の基本です。しかし、そのために床の補修や境界線、歩行帯の引き直しといった作業に多くの時間を費やすことになるのは避けたいものです。「ビバシリーズ」は、高耐久ハードコート仕様のフィルム・テープ製品です。床面等を汚れや傷から守る「保護フィルム・テープ」のほか、塗料を使わないため短時間で施工できる「歩行帯フィルム」などをラインアップ。摩擦に強く、長期間きれいな状態を維持できます。

特徴

- 耐摩耗性
- 耐汚染性
- 耐薬品性
- 抗菌防カビ性
- 帯電防止性

使用例

- キズがつきにくい
- 汚れが残りやすい
- 薬品に強い
- 菌やカビに強い
- 静電気が起こりにくい



商品紹介動画



その他、平滑な床面や壁面・表示物等への保護フィルムとしてもお使いいただけます。