

シリコンカバー仕様

記号	CL 開口なし	OP 開口あり
形状		


色仕様 ■ シリコンカバーは実物と写真では色が多少異なります。色確認の為、サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。

記号	B/O ブラック/オレンジ	B/G ブラック/グリーン	B/C ブラック/シアン	B/L ブラック/ライトグレー	B/B ブラック/ブラック
色					
記号	W/O ホワイト/オレンジ	W/G ホワイト/グリーン	W/C ホワイト/シアン	W/L ホワイト/ライトグレー	W/B ホワイト/ブラック
色					

寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

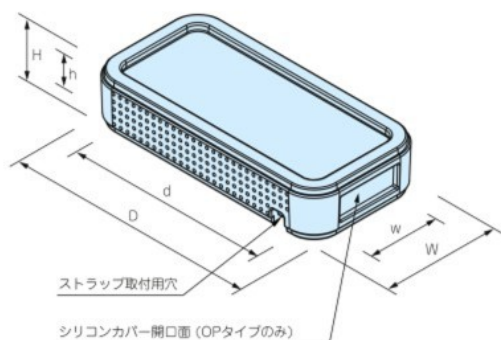

型番	CSS Nタイプ	CSS75/CSS90	NEW CSS100	CSS115
電池構造	無	CR2032×1個	※CR2450×1個または CR2477×1個	CR2032×2個
ケース電池構造				

※ CSS100は下カバーに基板を付けるとCR2450、上カバーに付けるとCR2477を収納出来ます。詳細はP1-18をご確認下さい。
※renata製電池「CR2477N」には対応していません。

型番・寸法・標準価格

■ CSSシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			電池構造	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D	w	h	d			
CSS 75N-CL-□□	38.6 (35)	15.5 (12)	78.6 (75)	26.6	5.3	59	無	24	▲430
CSS 75N-OP-□□	38.6 (35)	15.5 (12)	78.6 (75)	26.6	5.3	59	無	24	▲430
CSS 75 -CL-□□	38.6 (35)	15.5 (12)	78.6 (75)	26.6	5.3	25.4	CR2032×1	25	▲520
CSS 75 -OP-□□	38.6 (35)	15.5 (12)	78.6 (75)	26.6	5.3	25.4	CR2032×1	25	▲520
CSS 90N-CL-□□	48.6 (45)	15.5 (12)	93.6 (90)	36.6	5.3	74	無	36	▲480
CSS 90N-OP-□□	48.6 (45)	15.5 (12)	93.6 (90)	36.6	5.3	74	無	35	▲480
CSS 90 -CL-□□	48.6 (45)	15.5 (12)	93.6 (90)	36.6	5.3	40.4	CR2032×1	38	▲580
CSS 90 -OP-□□	48.6 (45)	15.5 (12)	93.6 (90)	36.6	5.3	40.4	CR2032×1	37	▲580
NEW CSS100N-CL-□□	54.1 (50)	20.8 (16.8)	104.1 (100)	41.6	10.1	82	無	52	520
NEW CSS100N-OP-□□	54.1 (50)	20.8 (16.8)	104.1 (100)	41.6	10.1	82	無	51	520
NEW CSS100 -CL-□□	54.1 (50)	20.8 (16.8)	104.1 (100)	44.1	6.8	46	CR2450×1 / CR2477×1	54	660
NEW CSS100 -OP-□□	54.1 (50)	20.8 (16.8)	104.1 (100)	44.1	6.8	46	CR2450×1 / CR2477×1	53	660
CSS115N-CL-□□	67.1 (63)	16 (12)	119.1 (115)	54.6	5.3	98	無	62	▲580
CSS115N-OP-□□	67.1 (63)	16 (12)	119.1 (115)	54.6	5.3	98	無	61	▲580
CSS115 -CL-□□	67.1 (63)	16 (12)	119.1 (115)	54.6	5.3	64.9	CR2032×2	65	▲720
CSS115 -OP-□□	67.1 (63)	16 (12)	119.1 (115)	54.6	5.3	64.9	CR2032×2	64	▲720

■ () 内の数値はプラスチックケースの寸法です。

▲は値上げした製品です。