



CSPB SERIES

CSS・CSシリーズ用基板

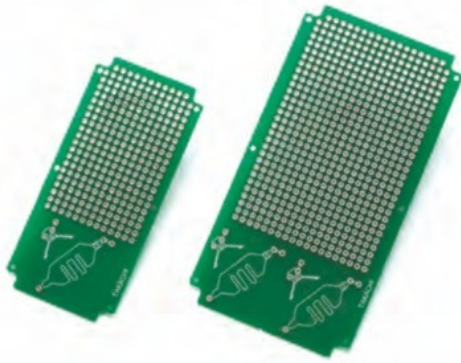

- CSS・CSシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。
- 材質はガラスエポキシ (FR-4) で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
- CSS・CSシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。

CSS・CSシリーズに付属している電池端子を差し込んでハンダ付け出来ます。

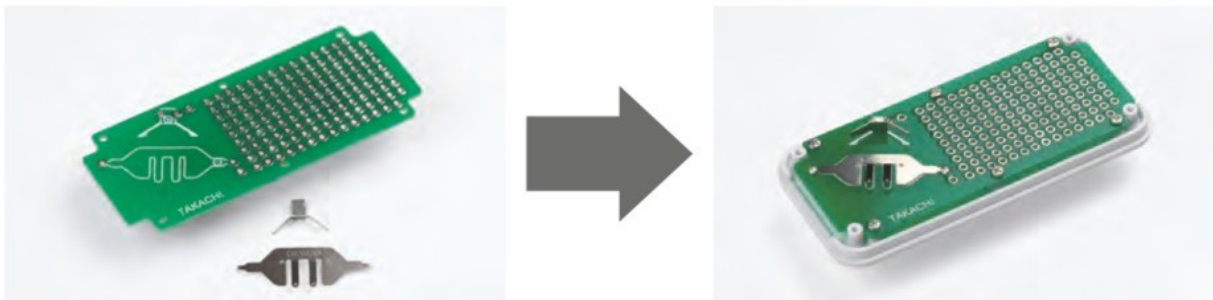


構成内容

名称	個数	材質	色 / 表面処理
基板	1	ガラスエポキシ (FR-4) t1.0	スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト
取付ビス (ナベタッピングM1.6×4)	6	鉄	三価クロメート


寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

CSPB-75・90・100

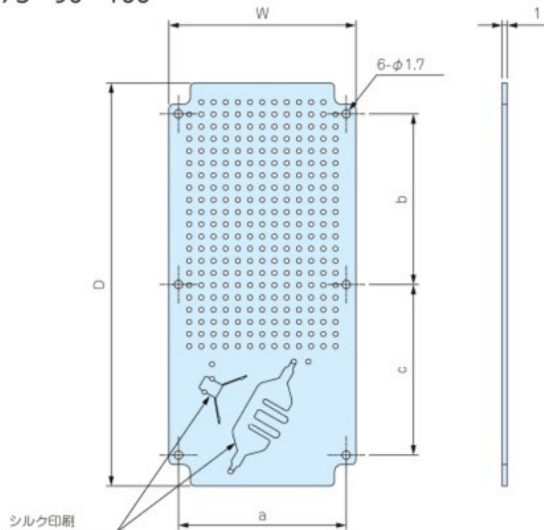

CSPB-115

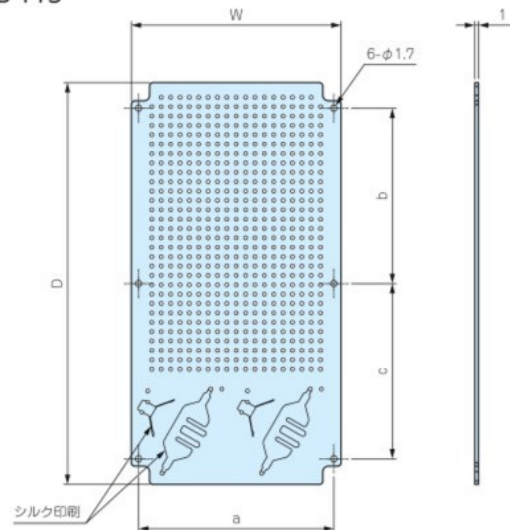

※ケース取付穴部 (6-φ1.7) ははんだ処理をしておりません。

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	a	b	c	適合ケース	標準価格(税別)
CSPB-75	28.9	68.9	24.9	28	28	CSS 75, CS 75	320
CSPB-90	38.9	83.9	34.9	35.5	35.5	CSS 90, CS 90	370
<b>NEW</b> CSPB-100	45	94	38	31	38	CSS100, CS100	510
CSPB-115	56.9	108.9	52.9	47.5	47.5	CSS115, CS115	540

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内