

オプション部品 (別売)



THB405・406用
ゴムブッシュ
P5-67



固定ホルダー
6000302CC
P5-68



締付工具
6000337BC
P5-68



THB405-8P用
端子取付工具
600052600
P5-67

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ / ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム / ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Pi ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス




アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

接続方法



1. 端子台にマイナスドライバーで結線する。
2. 結線した端子台を溝に合わせてプラグ・ソケットに差し込み、回してロックをする。
3. プラグとソケットをしっかり差し込み、固定リングを回して固定する。

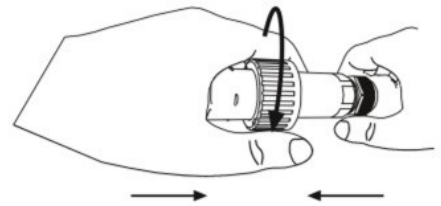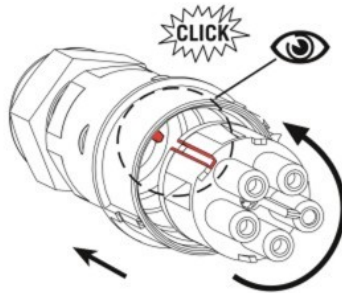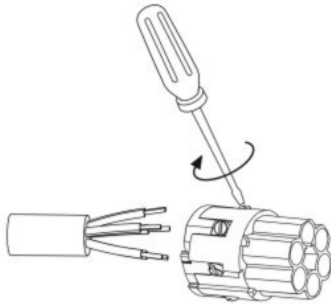


- 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
- マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
- 端子ネジは固く緩みにくい場合があります。柄の付いたドライバーを使用して下さい。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

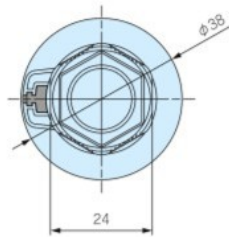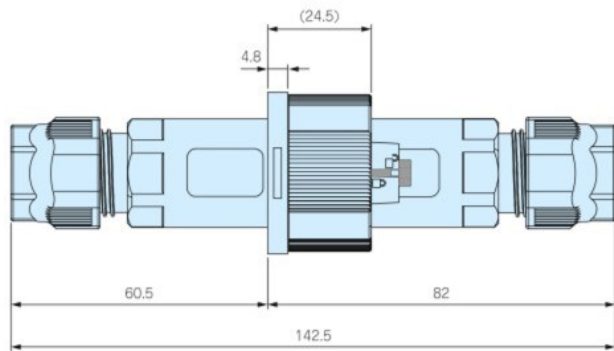

使用ゴムブッシュ

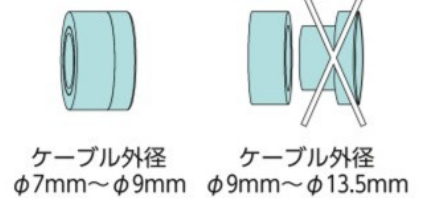

- ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。

型番・標準価格

型番	適合ケーブル外径	端子台極数	標準価格(税別)
THB405-6P	$\phi 7.0 \sim \phi 13.5$	6P	3,090
NEW THB405-8P	$\phi 7.0 \sim \phi 13.5$	8P	3,530

オプション部品

THB405専用プラグカバー



使用方法

- 未接続時にプラグへのほこりや異物の浸入を防ぎます。

材質：キャップ=PA66 リング=シリコンゴム

機種内容

型番	標準価格(税別)
6DB00900C	460