

6

ケース型番は、下記 1~3 の項目を選択し、決定して下さい。

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

電子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック / 無処理)



A アルミ足 (シルバー / アルマイト) (ブラック / アルマイト)




※アルミ足の色は下カバーと同色となります。
※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル) (ブラック / 三価黒クロメート)



H 六角 (シルバー / ニッケル) (ブラック / 三価黒クロメート)

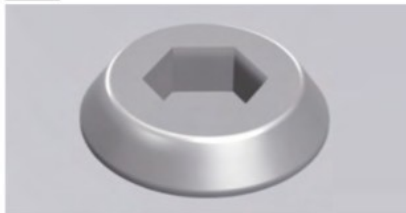

六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B X



B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと1~3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUX

□ - □ - □

□ □ - □ □

H-W-D サイズ

1足 2ビス

3カラー

次ページ型番・寸法表を参照

R / A

P / H

SS / SB / BX / BB

型番例 : H66・W250・D250mm、ゴム足、六角ビス、BXカラーの場合

➔ **AUX 66-30-20 RH-BX**