

6

ケース型番は、下記 1~3 の項目を選択し、決定して下さい。

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

電子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック / 無処理)




A アルミ足 (シルバー / アルマイト)




※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 天・底板取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)

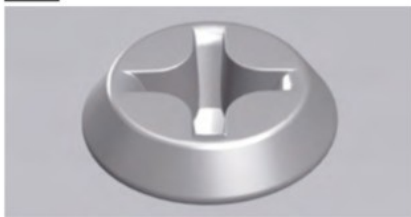

H 六角 (シルバー / ニッケル)

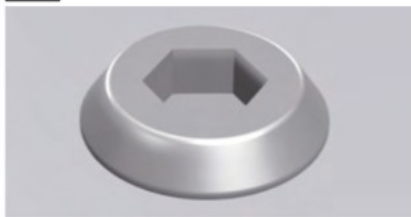

六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①~③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXE

□ - □ - □

H-W-D サイズ

次ページ型番・寸法表を参照

□ □ - □ □

1足 2ビス

R / A P / H

3カラー

SS / SB

型番例 : H133・W300・D400mm、ゴム足、プラスビス、SBカラーの場合

➔ **AUXE 133-30-40 RP-SB**