


- UCシリーズに取手（MHシリーズ）を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
- バンド取手の耐荷重は20kgです。




外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。



各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

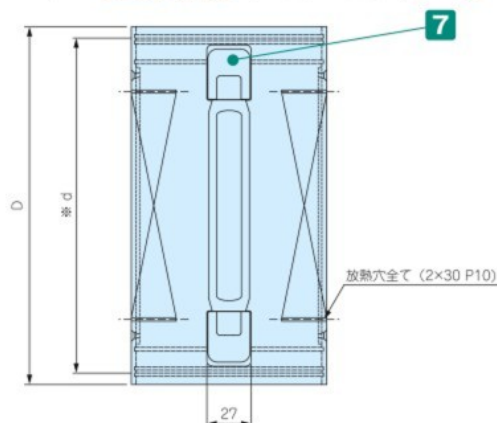

オプション部品（別売）

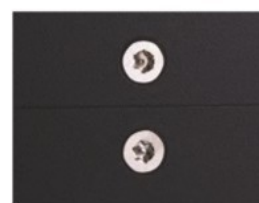

ヘキサロビュラビス
MR-1
P14-50

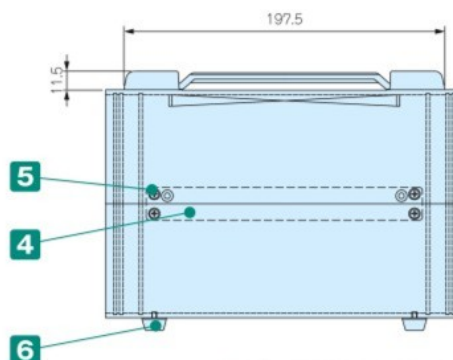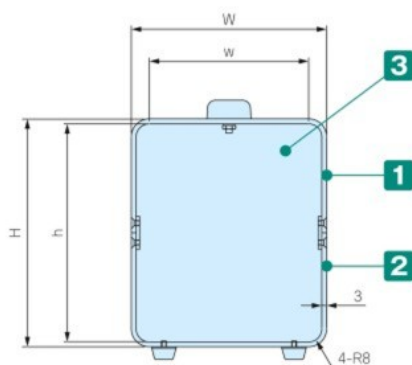

構成内容

■ バンド取手はP14～19のMHシリーズをご参照下さい。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	銅板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
7	ゴム足取付ビス (ナベM3×10)	4	鉄	三価クロメート
7	バンド取手	1	PP+エラストマ・PC+ABS樹脂	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

■ バンド取手について - 引張応力発生箇所は薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がありますので、使用環境や取扱いには十分ご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			自重(kg)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d		
UCY12-14-22BB	120	140	220	98	134	206	1.11	6,070
UCY15-18-28BB	150	180	280	128	174	266	1.77	9,090
UCY18-10-24BB	180	100	240	158	94	226	1.29	6,860