




使用例

- ボックス内部に端子台やリレー、スイッチ等の取付けやボックス本体を取付ける為のレールです。
- 各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。

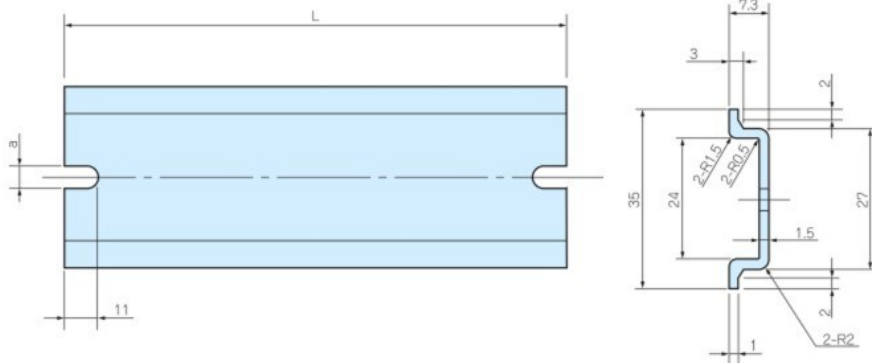

型番・寸法・標準価格

型番	L	a	対応ボスピッチ	標準価格(税別)
FDR- 50	50	4.2	32 ~ 42	150
FDR- 57	57	4.2	39 ~ 49	150
FDR- 66	66	4.2	48 ~ 58	150
FDR- 77	77	4.2	59 ~ 69	150
FDR- 80	80	4.2	62 ~ 72	160
FDR- 87	87	4.2	69 ~ 79	160
FDR- 92	92	4.2	74 ~ 84	160
FDR-100	100	4.2	82 ~ 92	160
FDR-106	106	4.2	88 ~ 98	200
FDR-110	110	4.2	92 ~ 102	200
FDR-120	120	4.2	102 ~ 112	200
FDR-128	128	4.2	110 ~ 120	200
FDR-137	137	4.2	119 ~ 129	200
FDR-142	142	4.2	124 ~ 134	200
FDR-146	146	4.2	128 ~ 138	200
FDR-150	150	4.2	132 ~ 142	210
FDR-168	168	4.2	150 ~ 160	230
FDR-170	170	4.2	152 ~ 162	230
FDR-186	186	4.2	168 ~ 178	240
FDR-202	202	4.2	184 ~ 194	260
FDR-205	205	4.2	187 ~ 197	260
FDR-223	223	4.2	205 ~ 215	260
FDR-226	226	4.2	208 ~ 218	260
FDR-235	235	4.2	217 ~ 227	290
FDR-242	242	4.2	224 ~ 234	290
FDR-249	249	4.2	231 ~ 241	290
FDR-283	283	4.2	265 ~ 275	300
FDR-300	300	4.2	282 ~ 292	310
FDR-350	350	4.2	332 ~ 342	370
<b>NEW</b> FDR-400	400	4.2	382 ~ 392	400
FDR-450	450	4.2	432 ~ 442	420
FDR-550	550	4.2	532 ~ 542	520

型番	L	a	対応ボスピッチ	標準価格(税別)
FDR-B124	124	6.5	108 ~ 114	▲210
FDR-B142	142	6.5	126 ~ 132	▲230
FDR-B160	160	6.5	144 ~ 150	▲230
FDR-B165	165	6.5	149 ~ 155	230
FDR-B176	176	6.5	166	230
FDR-B183	183	6.5	167 ~ 173	230
FDR-B196	196	6.5	186	240
FDR-B223	223	6.5	207 ~ 213	260
FDR-B256	256	6.5	246	300
FDR-B260	260	6.5	244 ~ 250	300
FDR-B303	303	6.5	287 ~ 293	300
FDR-B338	338	6.5	322 ~ 328	350
FDR-B360	360	6.5	344 ~ 350	380
FDR-B376	376	6.5	360 ~ 366	390
FDR-B383	383	6.5	367 ~ 370	390
FDR-B463	463	6.5	447 ~ 453	440
FDR-1000	1,000	-	-	610

- 材質 / 表面処理 : A6063S-T5 / シルバーアルマイト ▲は値上げした製品です。
- FDR-1000には取付ビス用の欠き処理はございません。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Pi ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内