

オプション部品 (別売)



基板取付タッピングビス
EM-2.3
P1-124



タッピングスペーサー
TPSシリーズ
P1-123



ケーブルグランド
P5-67~75



壁付マグネット
NMGシリーズ
P13-25

電池構造

記号	N 電池構造 無	F2 単4×2本	F3 単4×3本	F4 単4×4本	M2 単3×2本	M3 単3×3本	M4 単3×4本	M6 単3×6本
構造								

色仕様

■ 実物と写真では多少色が異なります。色確認の為サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。

記号	BB ブラック/ブラック	BL ブラック/ライトグレー	BN ブラック/ネイビーブルー	BR ブラック/レッド	BY ブラック/イエロー
色					
記号	WB オフホワイト/ブラック	WL オフホワイト/ライトグレー	WN オフホワイト/ネイビーブルー	WR オフホワイト/レッド	WY オフホワイト/イエロー
色					

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス


端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

型番・寸法・標準価格

■ WHシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

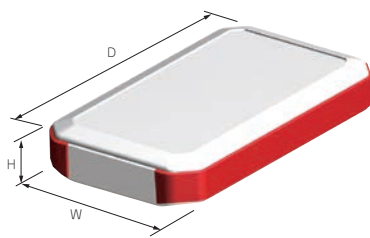

型番	W	H	D	電池構造	自重 (g)	標準価格
WH125-20-N -□□	79	20	126	無	101.0	960
WH125-20-F2 -□□	79	20	126	単4×2	102.0	1,240
WH125-20-F3 -□□	79	20	126	単4×3	109.0	1,310
WH125-28-N -□□	79	28	126	無	119.0	1,030
WH125-28-F2 -□□	79	28	126	単4×2	121.0	1,320
WH125-28-F3 -□□	79	28	126	単4×3	127.0	1,380
WH145-20-N -□□	88	20	146	無	125.5	980
WH145-20-F4 -□□	88	20	146	単4×4	129.5	1,270
WH145-25-N -□□	88	25	146	無	137.5	1,030
WH145-25-M2-□□	88	25	146	単3×2	161.5	1,270
WH145-25-M3-□□	88	25	146	単3×3	159.5	1,310
WH145-33-N -□□	88	33	146	無	162.0	1,110
WH145-33-M2-□□	88	33	146	単3×2	180.5	1,350
WH145-33-M3-□□	88	33	146	単3×3	181.5	1,380
WH170-25-N -□□	95	25	171	無	169.0	1,310
WH170-25-M4-□□	95	25	171	単3×4	195.0	1,720
WH170-33-N -□□	95	33	171	無	191.0	1,440
WH170-33-M4-□□	95	33	171	単3×4	220.0	1,880
NEW WH190-25-N -□□	126	25	191	無	226.0	1,720
NEW WH190-25-M6-□□	126	25	191	単3×6	276.0	2,220
NEW WH190-33-N -□□	126	33	191	無	252.0	1,880
NEW WH190-33-M6-□□	126	33	191	単3×6	307.0	2,370

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内