


ケース電池構造は9種類です。

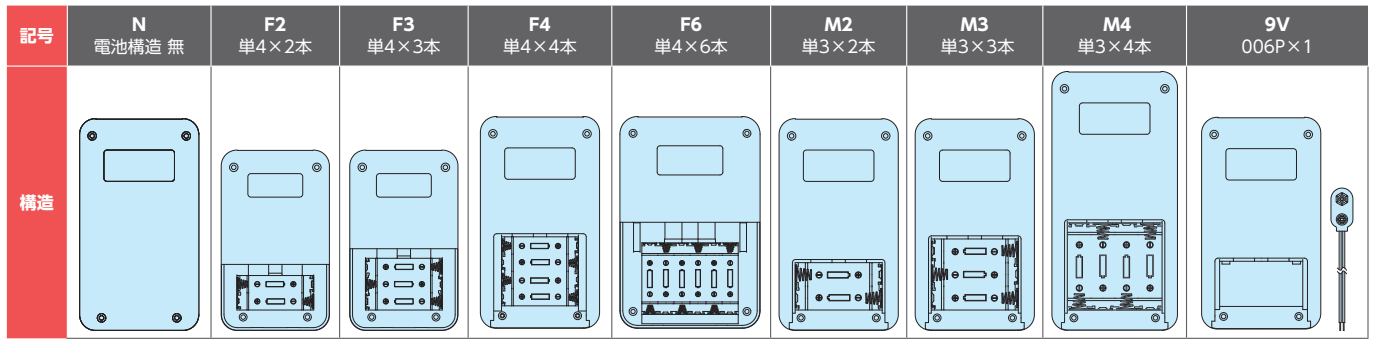

色仕様

記号	D R	D Y	D G	D B	D N	D D	D L
色	ダークグレー / レッド	ダークグレー / イエロー	ダークグレー / グリーン	ダークグレー / ブルー	ダークグレー / ネイビーブルー	ダークグレー / ダークグレー	ダークグレー / ライトグレー
記号	W R	W Y	W G	W B	W N	W D	W L
色	オフホワイト / レッド	オフホワイト / イエロー	オフホワイト / グリーン	オフホワイト / ブルー	オフホワイト / ネイビーブルー	オフホワイト / ダークグレー	オフホワイト / ライトグレー

■ シリコンカバーは実物と写真では多少色が異なります。色の確認の為、サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。

型番・寸法・標準価格

■ LCSシリーズをご注文の際は型番末尾 □□ に色記号をつけて下さい。

型番	W	H	D	電池構造	自重 (g)	標準価格
LCS115 -N -□□	74 (69)	24 (19.5)	120 (115)	無	113	▲ 700
LCS115 -F2 -□□	74 (69)	24 (19.5)	120 (115)	単4×2	117.5	▲ 850
LCS115 -F3 -□□	74 (69)	24 (19.5)	120 (115)	単4×3	119.5	▲ 860
LCS115H-N -□□	74 (69)	32.5 (28)	120 (115)	無	130	▲ 760
LCS115H-F2 -□□	74 (69)	32.5 (28)	120 (115)	単4×2	134.5	▲ 880
LCS115H-F3 -□□	74 (69)	32.5 (28)	120 (115)	単4×3	136	▲ 880
LCS115H-M2-□□	74 (69)	32.5 (28)	120 (115)	単3×2	138.5	▲ 910
LCS115H-9V-□□	74 (69)	32.5 (28)	120 (115)	006P×1	138	▲ 940
LCS135 -N -□□	81 (76)	32 (27)	141 (135)	無	165	▲ 870
LCS135 -F4 -□□	81 (76)	32 (27)	141 (135)	単4×4	180	▲1,040
LCS135 -M2-□□	81 (76)	32 (27)	141 (135)	単3×2	178	▲1,000
LCS135 -M3-□□	81 (76)	32 (27)	141 (135)	単3×3	183.5	▲1,050
LCS135 -9V-□□	81 (76)	32 (27)	141 (135)	006P×1	181.5	▲1,040
LCS135H-N -□□	81 (76)	40 (35)	141 (135)	無	183	▲ 950
LCS135H-F4 -□□	81 (76)	40 (35)	141 (135)	単4×4	197.5	▲1,120
LCS135H-M2-□□	81 (76)	40 (35)	141 (135)	単3×2	196.5	▲1,100
LCS135H-M3-□□	81 (76)	40 (35)	141 (135)	単3×3	201.5	▲1,150
LCS135H-9V-□□	81 (76)	40 (35)	141 (135)	006P×1	199	▲1,120
LCS145S-N -□□	101 (96)	25 (20)	151 (145)	無	183.4	▲1,070
LCS145S-F6 -□□	101 (96)	25 (20)	151 (145)	単4×6	203.4	▲1,320
LCS145 -N -□□	101 (96)	32 (27)	151 (145)	無	202	▲1,170
LCS145 -F6 -□□	101 (96)	32 (27)	151 (145)	単4×6	222	▲1,410
LCS145 -M2-□□	101 (96)	32 (27)	151 (145)	単3×2	216	▲1,330
LCS145 -M4-□□	101 (96)	32 (27)	151 (145)	単3×4	223	▲1,370
LCS145H-N -□□	101 (96)	40 (35)	151 (145)	無	224	▲1,280
LCS145H-F6 -□□	101 (96)	40 (35)	151 (145)	単4×6	244.5	▲1,500
LCS145H-M2-□□	101 (96)	40 (35)	151 (145)	単3×2	238	▲1,400
LCS145H-M4-□□	101 (96)	40 (35)	151 (145)	単3×4	245	▲1,460
LCS165 -N -□□	85 (80)	32 (27)	171 (165)	無	203	▲1,240
LCS165 -M4-□□	85 (80)	32 (27)	171 (165)	単3×4	222.5	▲1,390
LCS165H-N -□□	85 (80)	40 (35)	171 (165)	無	220.5	▲1,330
LCS165H-M4-□□	85 (80)	40 (35)	171 (165)	単3×4	239.5	▲1,490

■ ( ) 内数値はプラスチックケースの寸法です。

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内