




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと5%割引、リピート注文品は更に5%割引致します。

テクニカルデータ

使用温度範囲: -10°C~+60°C

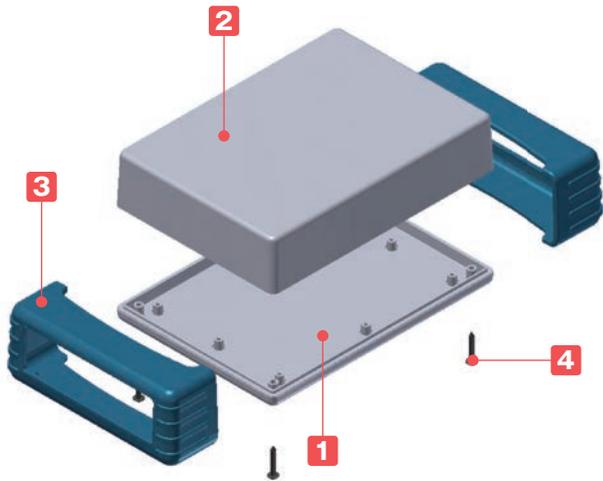

- シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。

- 全11サイズ、色仕様は18タイプが選択可能です。

- 内部ケースは色記号B (ブラック色)・G (ライトグレー色)・W (オフホワイト色) になります。色記号により材質が違いますのでご注意ください。

- シリコンプロテクターとプラスチックケースを共締めでビス止めして下さい。


※ ケース (TW・TWN) に付属のビスは使用しません。

- ビスを強く締めすぎるとビスがシリコンに食い込んでしまうので、ご注意ください。

構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 / 色 / 表面処理 |
|-----|----------------------|----|---|
| 1 | カバー | 1 | ABS樹脂 / ライトグレー・ブラック / シボ 難燃性ABS樹脂 / オフホワイト / シボ |
| 2 | ボディー | 1 | ABS樹脂 / ライトグレー・ブラック / シボ 難燃性ABS樹脂 / オフホワイト / シボ |
| 3 | シリコンプロテクター | 2 | シリコンゴム / ピンク・イエロー・グリーン・ネイビーブルー・ライトグレー・ブラック |
| 4 | 取付ビス (トラスタッピングM3×20) | 4 | 鉄 / 三価黒クロメート |

オプション部品 (別売)

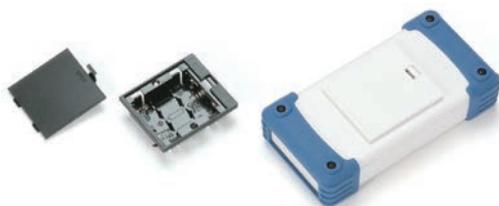

埋込電池ボックス
LDシリーズ
P1-87~88



タッピングスペーサー
TPSシリーズ
P1-123



基板取付タッピングビス
EMシリーズ
P1-124