


1

TWSC SERIES

TW・TWN用シリコンプロテクター




色仕様は下記の6色より選択できます。

■ 実物と写真では色が多少異なります。色確認の為、サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。

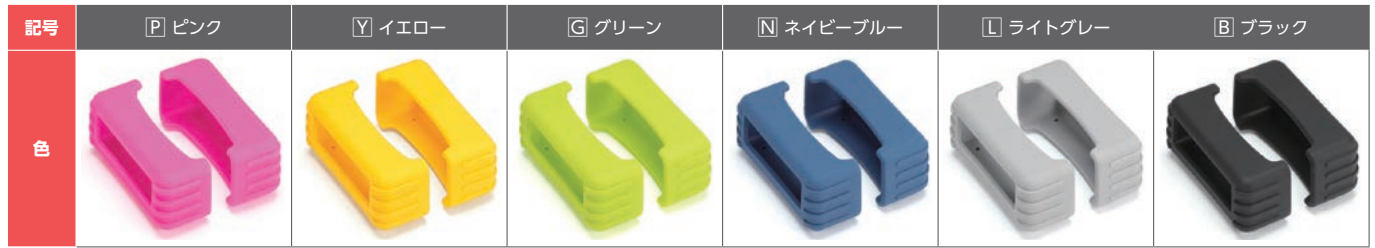

- TW・TWNシリーズ用のシリコンプロテクターです。6色を揃えています。
- 対応機種は下記表をご参照下さい。プロテクターは2個1組での販売になります。
- お客様指定色は500セットから作製可能です。指定色希望の場合は**PANTONE®** (パントン) カラーNo. をご連絡下さい。また、希望色のサンプルを送付いただき、近似色で作製する事も可能です。
- ビスを強く締めすぎるとビスがシリコンにくい込んでしまうので、ご注意下さい。


■ 下記図面は**代表共通図**です。
各製品の**詳細図**はホームページより**CAD・PDF図**をダウンロードしてご確認ください。

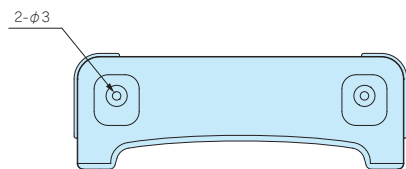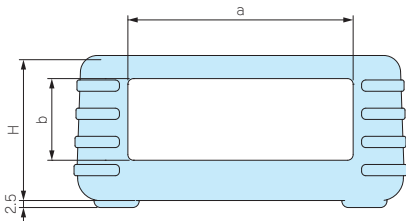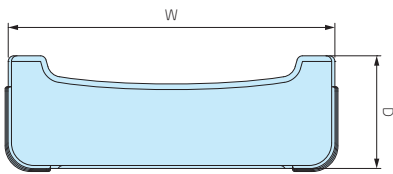

製品使用例

WI-FI DIRECT搭載データロガー

写真提供 株式会社高崎共同計算センター様

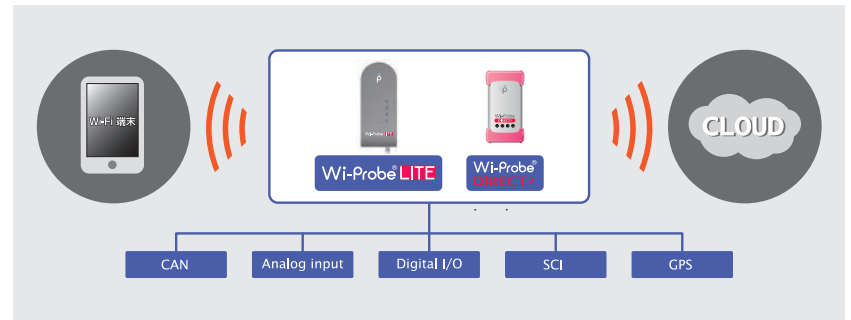

構成内容

名称	個数	材質	色 / 表面処理
シリコンプロテクター	2個1組	シリコンゴム	ピンク・イエロー・グリーン・ネイビーブルー・ライトグレー・ブラック
取付ビス (トラスタッピングM3×20)	4	鉄	三価黒クロメート

型番・寸法・標準価格

■ TWSCシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号をつけて下さい。 2個1組

型番	W	H	D	a	b	対応機種	自重 (g)	標準価格
TWSC 7-3□	71	32	27	52	13.5	TW/TWN 7-3-13	41	▲ 410
TWSC 7-5□	71	56	27	52	37.5	TW/TWN 7-5-13	47.5	▲ 460
TWSC 9-4□	91.5	41.5	33	67	22	TW/TWN 9-4-17	60	▲ 570
TWSC 9-6□	91.5	66.5	33	67	46.5	TW/TWN 9-6-17	75	▲ 700
TWSC11-5□	116	51.5	40	80	29	TW/TWN11-5-22	102.5	▲ 930
TWSC11-8□	116	81.5	40	80	58	TW/TWN11-8-22	122	▲ 1,090
TWSC13-3□	131	31	38	101	13	TW/TWN13-3-13 TW/TWN13-3-18	87	▲ 800
TWSC13-5□	131	51	38	101	29.5	TW/TWN13-5-13 TW/TWN13-5-18	104	▲ 920
TWSC13-7□	131	71	38	101	48.5	TW/TWN13-7-18	117	▲ 1,070

▲は値上げした製品です。

プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内