



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと5%割引、リピート注文品は更に5%割引致します。

テクニカルデータ

使用温度範囲: -10°C~+60°C

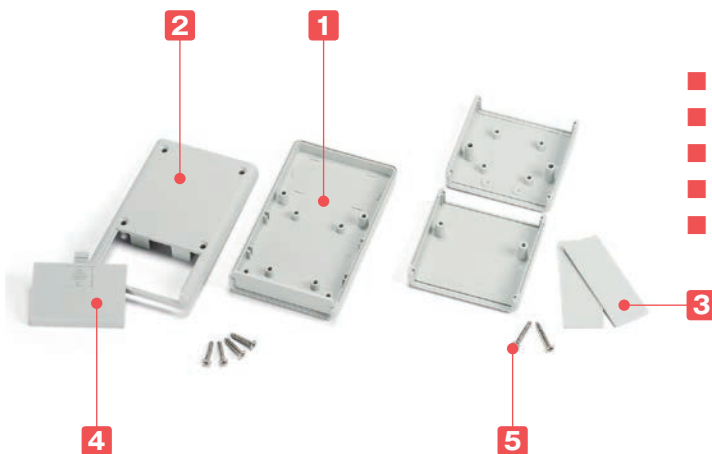

- 全11サイズのハンドタイププラスチックケースです。
- 単3、単4、006P電池を収納できる機種を取り揃えております。
- ホワイトグレー、ブラックの2色からお選びいただけます。
- ハンディタイプの無線通信器、測定器のご利用に最適です。
- 上カバーは1mmの段落が付いていますので、表面シートやメンブレンキーパッドの貼付に適しています。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ブラック / シボ
2	下カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ブラック / シボ
3	パネル	1/2/なし	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ブラック / シボ
4	電池蓋	1/なし	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ブラック / シボ
5	取付ビス (皿タッピングM3)	2/4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

型番・寸法・標準価格

型番	寸法			適合電池・ホルダー	構造タイプ	自重 (g)	標準価格
	W	H	D				
● ホワイトグレー	● ブラック						
GHA7-3- 7NG	GHA7-3- 7NB	66.5	28	66.5	-	41	260
GHA7-3- 7PG	GHA7-3- 7PB	66.5	28	66.5	-	40	320
GHA7-2- 9DG	GHA7-2- 9DB	66.5	21	92	SN4-2	48.5	420
GHA7-3- 9DG	GHA7-3- 9DB	66.5	28.4	92	006P電池・SN3-2	53	450
GHA7-3- 9PG	GHA7-3- 9PB	66.5	28	92	-	53	390
GHA4-3-11PG	GHA4-3-11PB	35.7	26	114	-	40	440
GHA7-2-11DG	GHA7-2-11DB	66.5	21	112	SN4-2	56.5	440
GHA7-3-11DG	GHA7-3-11DB	66.5	28	112	006P電池・SN3-2	61.5	470
GHA8-3-11PG	GHA8-3-11PB	75	25.2	111.3	-	64.5	420
GHA7-3-14DG	GHA7-3-14DB	66.5	28	140	006P電池・SN3-2	75	520
GHA7-3-14PG	GHA7-3-14PB	66.5	28	140	-	77	480