




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。
- 小型電池ケースで、電池交換が容易です。
- カバー上面は、段落ちが付いているので表面シート・メンブレンキーパッドの貼付に適しています。

テクニカルデータ

使用温度範囲: -10℃~+60℃

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

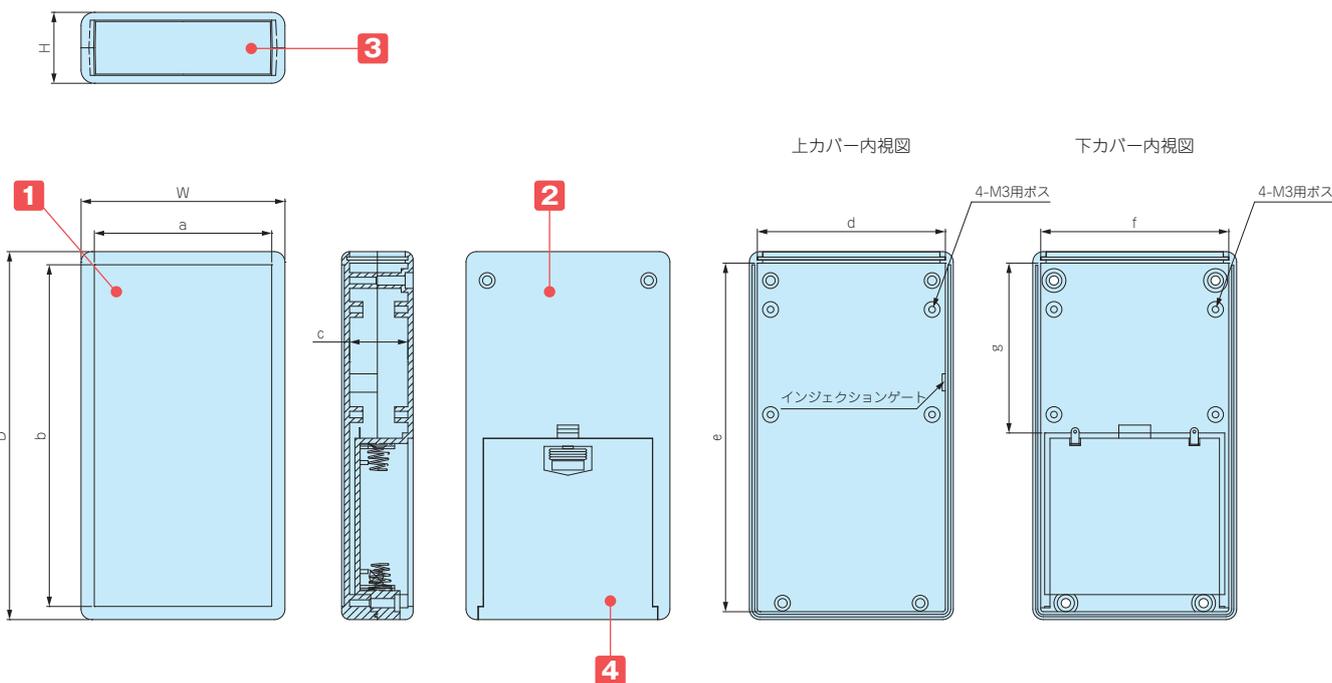

構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 / 表面処理 |
|-----|----------------|------|------------------------|--------------------|
| 1 | 上カバー | 1 | 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) | ライトグレー・ダークグレー / シボ |
| 2 | 下カバー | 1 | 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) | ライトグレー・ダークグレー / シボ |
| 3 | パネル | 1 | 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) | ライトグレー・ダークグレー / シボ |
| 4 | 電池蓋 | 1 | 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) | ライトグレー・ダークグレー / シボ |
| - | 取付ビス (ナベタッピング) | 4 | 鉄 | 三価クロメート |
| - | 差込端子 | 1set | 真ちゅう | ニッケルメッキ |

型番・寸法・標準価格

| 型番 | | 寸法 | | | | | | | | | | 電池構造 | 取付ビス | 自重 (g) | 標準価格 |
|---------|---------|----|------|-----|----|-----|----|------|-------|----|------|------|-------|--------|------|
| ●ライトグレー | ●ダークグレー | W | H | D | a | b | c | d | e | f | g | | | | |
| LM-100G | LM-100C | 61 | 18.5 | 100 | 55 | 94 | 14 | 55.8 | 93.7 | 57 | 67.1 | 単4×2 | M3×12 | 50 | 710 |
| LM-140G | LM-140C | 77 | 27 | 140 | 67 | 130 | 22 | 69.8 | 132.6 | 71 | 64.6 | 単3×4 | M3×16 | 120 | 970 |