


外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

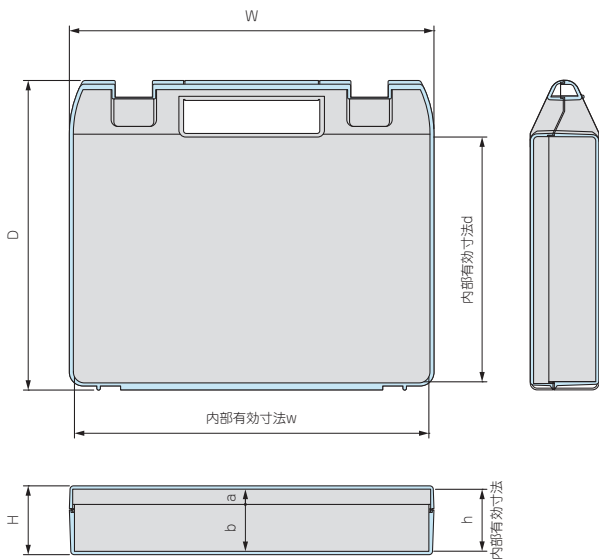

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (g)	標準価格
	W	D	H	w	d	h	a	b		
MINI 231905 G	230	187	45	222	140.5	40	9	31	230	▲ 1,310
MINI 272305 G	265	225	50	258	175	45	11	34	330	▲ 1,430
MINI 332806 G	327	275	55	319	225	49	13	36	470	▲ 2,040
MINI 352808 G	345	284	83	336	225	78	22.5	55.5	630	▲ 2,870

▲は値上げした製品です。

MISP SERIES


MINI用内装スポンジフォーム



- 15mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。切目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切取る事が可能です。
- カバー側(波打ち形状)・ベース側(15mm切目付)・下敷きのセットです。
- 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	標準価格
MISP 2319	MINI 231905 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	740
MISP 2723	MINI 272305 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	1,030
MISP 3328	MINI 332806 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	1,250
MISP 3528	MINI 352808 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	2,170

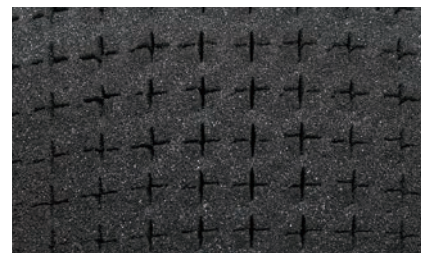

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内