


外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

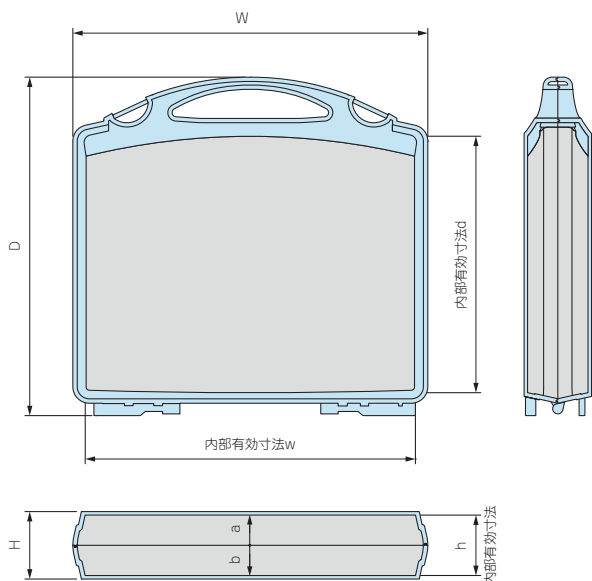

型番・寸法・標準価格

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (kg)	標準価格
●ブラック	●ライトグレー	W	D	H	w	d	h	a	b		
XTRA 262505 B	XTRA 262505 G	258	246	49	240	188	42	21	21	0.4	▲ 2,080
XTRA 323108 B	XTRA 323108 G	320	308	81	296	230	76	38	38	0.6	▲ 2,690
XTRA 403810 B	XTRA 403810 G	397	377	96	368	290	90	45	45	0.9	4,630
XTRA 494614 B	XTRA 494614 G	486	460	136	450	355	131	65.5	65.5	1.66	9,300



▲は値上げした製品です。

XTSP SERIES

XTRA用内装スポンジフォーム



- 15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。切目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切取る事が可能です。
- カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
- 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

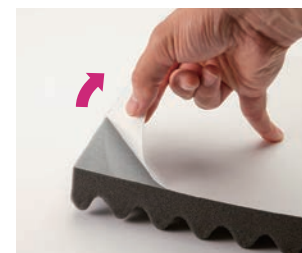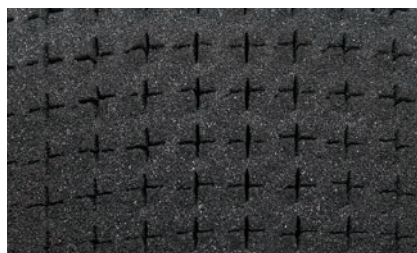

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	標準価格
XTSP 2625	XTRA 262505 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,360
XTSP 3231	XTRA 323108 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,960
XTSP 4038	XTRA 403810 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	3,600
XTSP 4946	XTRA 494614 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	6,680

波打型と下敷きは両面テープ付きです。ケース内面に貼付てご利用下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内