



シールド
対策製品



防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・表面シート製作) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。

- IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。ノーマル型とシールド型が選択可能です。
- ボディーフレームはヒートシンク形状のアルミ押出材で、パネルはアルミダイキャスト製の為、とても頑丈な構造です。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
- 測定器、電源装置、コントロールボックス、産業用カメラなどにご利用頂けます。
- お客様のご指定で製作できるフリーサイズケースはP9-33~34のAWNシリーズをご覧ください。

テクニカルデータ
保護等級: IP67
使用温度範囲: -40℃~+105℃
締め付けトルク: 1.0N・m

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミダイキャスト ADC12	メタリックグレー・ブラック / 粉体塗装
2	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	ガスケット	2	シリコンゴム	ブラック
4	取付ビス (パインド)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック



ノーマル型 - N タイプ



ノーマル型 - N タイプ 色仕様

メタリックグレー / シルバー


N G S

ブラック / シルバー

N B S

ブラック / ブラック

N B B

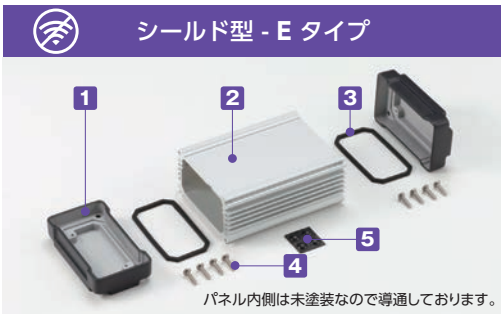

シールド型 - E タイプ



シールド型 - E タイプ 色仕様

シルバー / シルバー

E S S

ブラック / シルバー

E B S

ブラック / ブラック

E B B

パネル内側は未塗装なので導通しております。