




- カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。

外観寸法図

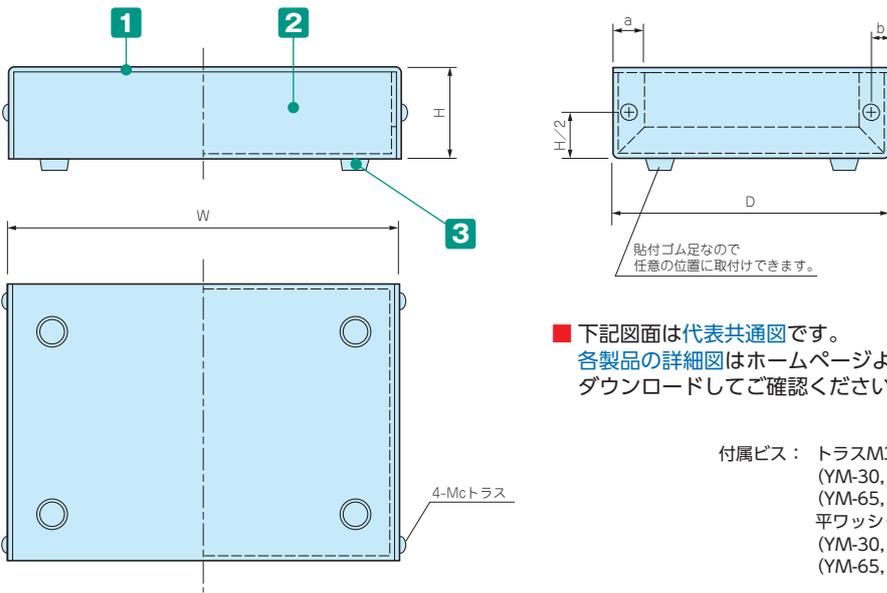

■ 下記図面は代表共通図です。  
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

付属ビス： トラスM3×5 ニッケル×4  
(YM-30, 40はM2×5)  
(YM-65, 90, 115はM2.6×5)  
平ワッシャーM3用 ニッケル×4  
(YM-30, 40はM2用)  
(YM-65, 90, 115はM2.6用)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1050P t1.0	ヘアラインシルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	ブラック / 塗装
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。


型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	a	b	c	自重 (g)	標準価格	
YM- 30	30	18	25	8	4	2	12	390	
YM- 40	40	22	30	8	4	2	18	420	
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	YM- 50	50	30	45	10	5	3	36	▲ 590
	YM- 65	65	20	50	10	5	2.6	40	▲ 640
	YM- 80	80	30	50	10	5	3	53	▲ 710
ラックケース/ サブラック	YM- 90	90	20	60	10	5	2.6	55	▲ 740
	YM-100	100	30	70	10	5	3	80	▲ 850
	YM-115	115	20	80	10	5	2.6	80	▲ 870
棚板/ ラックパネル	YM-130	130	30	90	10	5	3	115	▲ 990
	YM-150	150	40	100	10	5	3	155	▲ 1,300

▲は値上げした製品です。

オプション部品 (別売)

■ MR3-5Z及びEV3-5SはYM-30, 40, 65, 90, 115にはご利用いただけません。

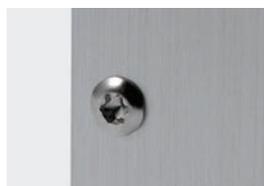

ヘキサロビュラビス  
MR3-5Z  
P13-46



導通ビス  
EV3-5S  
P13-47



貼付ボス  
T-600・T-700・ASRシリーズ  
P13-3