




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと5%割引、リピート注文品は更に5%割引致します。

立体組立図

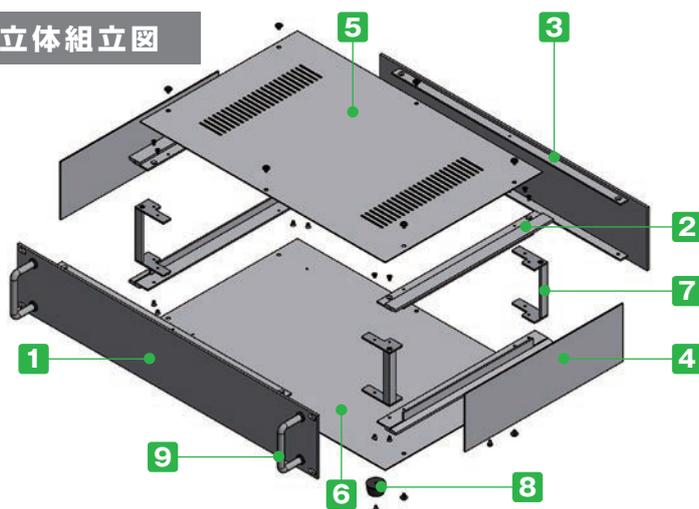

- ERHシリーズは高さが5種類、奥行が7種類の35サイズの取手付ラックマウントケースです。
- パネル構造で、加工・インクジェット印刷・彫刻が大変しやすい組立式のEIA規格のラックケースです。
- 色はシルバー (Sタイプ) とブラック (Bタイプ) の2種類が選択可能です。

構成内容

■ ERHシリーズ用ACアルミシャーシはカタログP10-26を参照下さい。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303)	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	側板	2	アルミ板 A1050P t1.5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
5	天板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装 (レザートン)
6	底板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装
7	固定金具	4	鋼板 SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
9	取手 (座金付)	2	アルミ丸棒 A5056S / 真ちゅう	アルマイトクロム色・ブラック

■ 側板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※ HL = ヘアライン処理

製品使用例

FM送信機 写真提供 株式会社ラフアンドレディ様

