


AP SERIES

EIAアルミラックパネル

■ 平板形状で加工しやすいアルミラックパネルです。

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

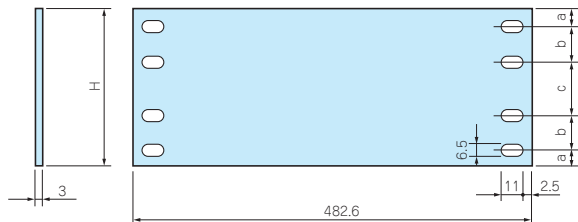

型番・寸法・標準価格

型番目次/ Photo INDEX	型 番		H	a	b	c	取付穴 (片側)	材 質	自重 (kg)	標準価格	
	●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト								Sタイプ	Bタイプ
プラスチック ケース	AP- 44S	AP- 44B	44	6.1	—	31.8	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.18	▲1,050	▲1,090
	AP- 88S	AP- 88B	88	5.9	—	76.2	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.33	▲1,550	1,730
	AP-133S	AP-133B	132.5	37.7	—	57.1	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.48	▲2,020	2,430
キャリング ケース	AP-177S	AP-177B	177	37.7	—	101.6	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.7	2,540	3,060
	AP-222S	AP-222B	221.5	37.75	—	146	2	アルミ板 A1050P	0.87	3,170	3,790
	AP-266S	AP-266B	265.9	37.7	57.2	76.1	4	アルミ板 A1050P	1.06	▲3,840	4,600
防水・防塵 樹脂ボックス	AP-311S	AP-311B	310.4	37.7	88.9	57.2	4	アルミ板 A1050P	1.24	4,340	5,330
	AP-355S	AP-355B	354.8	37.7	101.6	76.2	4	アルミ板 A1050P	1.42	▲5,610	6,100

HL＝ヘアライン処理


▲は値上げした製品です。

AP SERIES

JISアルミラックパネル

■ 平板形状で加工しやすいアルミラックパネルです。

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

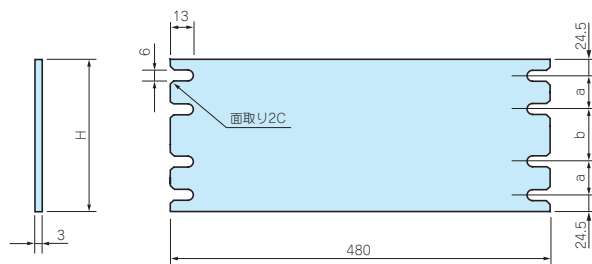

型番・寸法・標準価格

型番目次/ Photo INDEX	型 番		H	a	b	取付穴 (片側)	材 質	自重 (kg)	標準価格	
	●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト							Sタイプ	Bタイプ
電池ホルダー/ 電池ボックス	AP- 49S	AP- 49B	49	—	—	1	アルミ押出材 A6063S-T5	0.19	▲1,070	▲1,100
	AP- 99S	AP- 99B	99	—	50	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.37	▲1,650	1,820
	AP-149S	AP-149B	149	—	100	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.54	2,170	2,660
アクセサリ /機構部品	AP-199S	AP-199B	199	50	50	4	アルミ板 A1050P	0.78	2,820	3,450
	AP-249S	AP-249B	249	50	100	4	アルミ板 A1050P	1.0	3,430	4,220
	AP-299S	AP-299B	299	50	150	4	アルミ板 A1050P	1.19	4,090	5,060

HL＝ヘアライン処理

▲は値上げした製品です。