

コニシ
Bond for Drainspouts
“ボンド雨どい用”

同商品群
在庫数 104 アイテム



- 特長 ●中粘度の速乾タイプです。
●塗布性に優れています。
●塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
材質 ●主成分:塩化ビニル樹脂系
製造国 ●日本



発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-4805	B-AD-100	¥288	¥400	透明	100	10	133	5524(101)


☎商品のお問い合わせ:0120-281-168 http://www.bond.co.jp/

タキロンシーアイ
Adhesives
塩ビ板用接着剤“タキボンドNo.200”

同商品群
在庫数 3 アイテム



- 特長 ●硬質塩化ビニルの接着ができます。
●硬質塩化ビニル同士の接着に。
材質 ●主成分:テトロヒドロフラン
製造国 ●日本

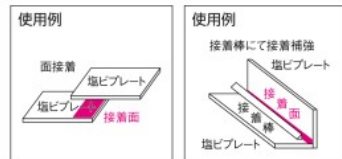

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
479-9852	500180	¥5,850	¥5,850	無色透明	1	12	1	354(115)

☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 http://www.takiron.co.jp/

アルテコ
Power Ace Sokkan Akuria
多用途水性接着剤“速乾アクリア”

同商品群
在庫数 5 アイテム



- 特長 ●速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好です。
●片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着可能です。
●硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの風合いを損なわず接着可能です。
●硬化後は、透明になりきれいな仕上がりです。
用途 ●木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着に。
材質 ●主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2871	PA-A01	¥223	¥250	白/透明(硬化前/硬化後)	60	20	70	800(161)
855-2872	PA-A02	¥483	¥540	白/透明(硬化前/硬化後)	200	12	230	383(113)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

アルテコ
Power Ace Sokkan Akuria Stick
多用途水性接着剤“速乾アクリアスティック”

同商品群
在庫数 5 アイテム



- 特長 ●特殊細口ノズルで細かい作業が簡単にできます。
●速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好です。
●片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着可能です。
●硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの風合いを損なわず接着可能です。
●硬化後は、透明になりきれいな仕上がりです。
用途 ●木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着に。
材質 ●主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2873	PA-A03	¥259	¥290	白/透明(硬化前/硬化後)	20	10	30	229(91)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

ロックタイト
Bonding
“構造用アクリル接着剤 330”(万能タイプ)

同商品群
在庫数 11 アイテム



- 特長 ●速硬化性で耐候性に優れています。
●高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐油性を持っています。
用途 ●タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材など。
仕様 ●使用温度範囲:-55~100℃
●固着時間:5分
●併用硬化促進剤:7386
材質 ●主成分:エラストマー変性アクリレート
製造国 ●プエルトリコ

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
454-9422	330-25	¥3,656	¥3,900	琥珀色	25	10	38	446(74)
335-2285	330-300	¥12,798	¥13,650	琥珀色	300	10	394	119(99)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト
Bonding
“構造用接着剤 392”(速硬化タイプ)

同商品群
在庫数 11 アイテム



- 特長 ●耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途 ●スピーカー・マグネット・プラマグ、軽量扉など。
仕様 ●使用温度範囲:-55~150℃
●固着時間:25秒
●併用硬化促進剤:7923
材質 ●主成分:変性アクリレート
製造国 ●中国

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト
Bonding
“構造用アクリル接着剤 334”(耐熱タイプ)

同商品群
在庫数 11 アイテム



- 特長 ●高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐熱性があります。
用途 ●多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。
仕様 ●使用温度範囲:-40~175℃
●固着時間:100秒
●併用硬化促進剤:7386
材質 ●主成分:エラストマー変性アクリレート
製造国 ●中国

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
335-2358	392-300	¥9,188	¥10,500	半透明	300	10	394	111(77)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
335-2307	334-300	¥16,735	¥17,850	薄黄色	300	10	380	171(97)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/