

メタルジョイント

GA-12S メタルジョイントセット

回転金具





色品番	GA-12S-BK	ブラック
	GA-12S-WZ	シルバー
	GA-12S-PI	アイボリー
	GA-12S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール スリーブ: ポリエチレン	
質量	137g	

セット品内訳

- G-12S: 2コ
- スリーブGAP-12: 1コ
- M0625/TN06: 1セット
(ボルト/ナット)

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。
●スライドさせる場合は別売りGAP-44 (P17) をご使用ください。

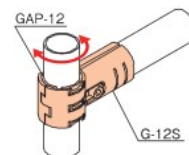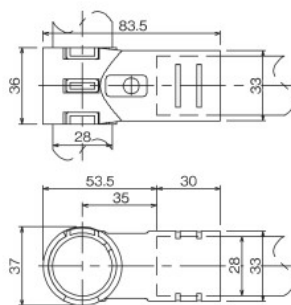

GA-24S メタルジョイントセット

回転金具





色品番	GA-24S-BK	ブラック
	GA-24S-WZ	シルバー
	GA-24S-PI	アイボリー
	GA-24S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール スリーブ: ポリエチレン	
質量	211g	

セット品内訳

- G-24S: 2コ
- スリーブGAP-12: 1コ
- M0625/TN06: 2セット
(ボルト/ナット)

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。
●スライドさせる場合は別売りGAP-44 (P17) をご使用ください。

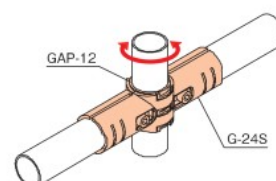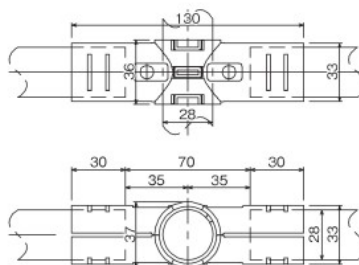

GA-22S メタルジョイントセット

回転金具





色品番	GA-22S-BK	ブラック
	GA-22S-WZ	シルバー
	GA-22S-PI	アイボリー
	GA-22S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール スリーブ: ポリエチレン	
質量	387g	

セット品内訳

- G-22S: 4コ
- スリーブGAP-12: 1コ
- M0625/TN06: 4セット
(ボルト/ナット)

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。
●スライドさせる場合は別売りGAP-44 (P17) をご使用ください。

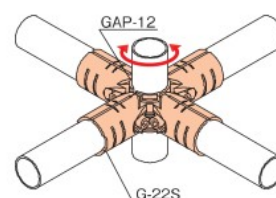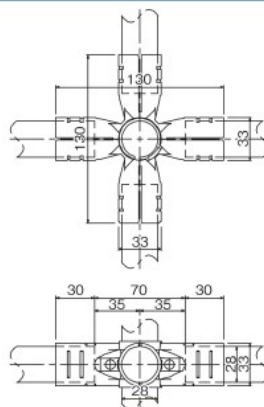

GA-17S メタルジョイントセット

回転金具





色品番	GA-17S-BK	ブラック
	GA-17S-WZ	シルバー
	GA-17S-PI	アイボリー
	GA-17S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール スリーブ: ポリエチレン	
質量	131g	

セット品内訳

- G-17S: 2コ
- スリーブGAP-12: 1コ
- M0625/TN06: 1セット
(ボルト/ナット)

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。
●スライドさせる場合は別売りGAP-44 (P17) をご使用ください。

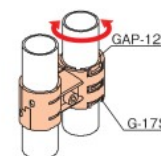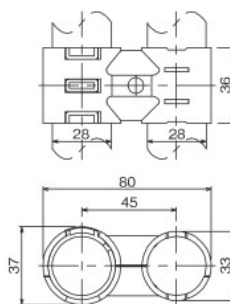

- メタルジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
- メタルジョイントのパイプ引き抜き強度はP178技術資料をご参照ください。
- メタルジョイントは単品でもご購入いただけます。●メタルジョイント単品の質量、箱入数はP179をご参照ください。