

キャスター

差込みタイプ 樹脂コーティングパイプ DP2807 / EP2807 / CL2807 適合

直接パイプに
取付けできます。

| 外観 | 車輪材質 | 車輪径(mm) | タイプ | 品番 | 許容荷重 | 取付高 | 偏心 | 箱入数 |
|----|--------|---------|----------|------------|-------|-----|----|-----|
| | エラストマー | φ50 | 自在 | ICTH-E50 | 30daN | 69 | 21 | 50 |
| | | | ブレーキ付き自在 | ICTH-E50B | 30daN | 69 | 21 | 50 |
| | エラストマー | φ75 | 固定 | ITH-E75K | 40daN | 96 | — | 50 |
| | | | 自在 | ICTH-E75 | 40daN | 96 | 29 | 50 |
| | エラストマー | φ100 | 固定 | ITH-E100K | 50daN | 127 | — | 30 |
| | | | 自在 | ICTH-E100 | 50daN | 127 | 32 | 20 |
| | | | ブレーキ付き自在 | ICTH-E100B | 50daN | 127 | 32 | 20 |


| 外観 | 車輪材質 | 車輪径(mm) | タイプ | 品番 | 許容荷重 | 取付高 | 偏心 | 箱入数 |
|----|-------|---------|----------|-------------|-------|-----|----|-----|
| | ESDゴム | φ50 | 自在 | ICTH-DG50 | 20daN | 69 | 21 | 50 |
| | | | ブレーキ付き自在 | ICTH-DG50B | 20daN | 69 | 21 | 50 |
| | ESDゴム | φ75 | 固定 | ITH-DG75K | 25daN | 96 | — | 50 |
| | | | 自在 | ICTH-DG75 | 25daN | 96 | 29 | 50 |
| | ESDゴム | φ100 | 固定 | ITH-DG100K | 30daN | 127 | — | 30 |
| | | | 自在 | ICTH-DG100 | 30daN | 127 | 32 | 20 |
| | | | ブレーキ付き自在 | ICTH-DG100B | 30daN | 127 | 32 | 20 |

| 外観 | 車輪材質 | 車輪径(mm) | タイプ | 品番 | 許容荷重 | 取付高 | 偏心 | 箱入数 |
|----|------|---------|----------|------------|-------|-----|----|-----|
| | ウレタン | φ50 | 自在 | ICTH-U50 | 40daN | 69 | 21 | 50 |
| | | | ブレーキ付き自在 | ICTH-U50B | 40daN | 69 | 21 | 50 |
| | ウレタン | φ75 | 固定 | ITH-U75K | 50daN | 96 | — | 50 |
| | | | 自在 | ICTH-U75 | 50daN | 96 | 29 | 50 |
| | ウレタン | φ100 | 固定 | ITH-U100K | 60daN | 127 | — | 30 |
| | | | 自在 | ICTH-U100 | 60daN | 127 | 32 | 20 |
| | | | ブレーキ付き自在 | ICTH-U100B | 60daN | 127 | 32 | 20 |

● ITH-E75K/ITH-E100K/ITH-DG75K/ITH-DG100K/ITH-U75K/ITH-U100Kには、ホルトM0610Wが付属します。

■差込みキャスターの取付け方法

- ①パイプの内面のバリを取ってください。
- ②ナットを緩めてからパイプにしっかり挿入してください。
(納入時はナットが締められパイプに挿入しにくい物もございます。
一度ナットを緩めてから挿入してください。)
- ③締付用(薄口)スパナ(P143)でナットを締め付けてください。
※スパナをご使用の際は、車輪径をご確認の上、
お間違えの無い様にご注意ください。

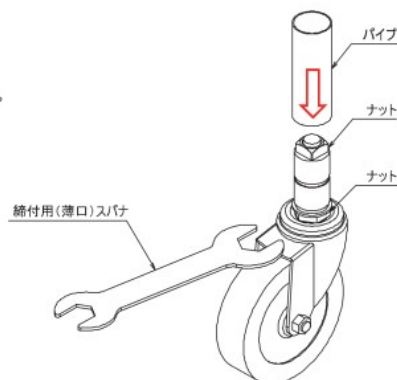

■固定キャスターパイプ差し込み寸法

