


セパレーションプラコン各種

GPR4040B-AL セパレーションプラコン40

フラットローラー



| | | |
|---------|--|----------|
| 定尺品番 | GPR4040B-3-AL | 3m(呼称寸法) |
| | GPR4040B-4-AL | 4m(呼称寸法) |
| ローラー径 | 34mm | |
| ローラー幅 | 25mm | |
| ローラーピッチ | 40mm | |
| シャフト径 | 4.0mm | |
| 材質 | フレーム:アルミニウム ローラー:ポリエチレン(ホワイト) ガイド:ポリアセタール シャフト:スチール | |
| 質量 | 800g/m | |
| | 10mmたわみ強度630N・m | |

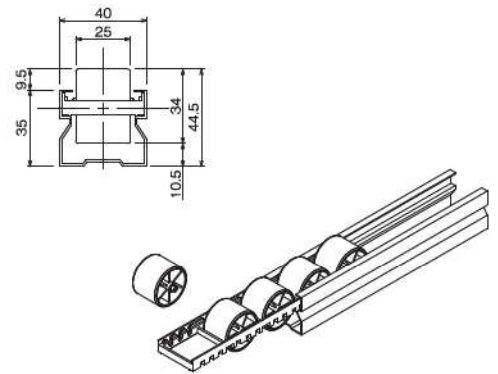


GPR4040SR-GI セパレーションプラコン40

幅広ステンレス巻きフラットローラー



NEW

| | | |
|---------|--|----------|
| 定尺品番 | GPR4040SR-3-GI | 3m(呼称寸法) |
| | GPR4040SR-4-GI | 4m(呼称寸法) |
| ローラー径 | 34mm | |
| ローラー幅 | 25mm | |
| ローラーピッチ | 40mm | |
| シャフト径 | 4.0mm | |
| 材質 | フレーム:スチール ローラー:ステンレス、ポリエチレン(ホワイト) ガイド:ポリアセタール シャフト:スチール | |
| 質量 | 1570g/m | |
| | 10mmたわみ強度1190N・m | |

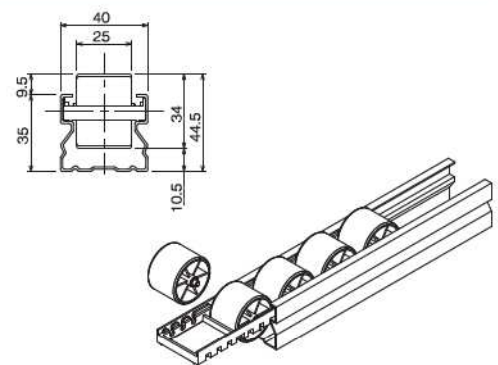

GPR4055C-GI セパレーションプラコン40

ガイド付きローラー




NEW

静電ブラック
受注生産品

ホワイト
標準品

| | | |
|---------|--|----------|
| 定尺品番 | GPR4055C-3-GI | 3m(呼称寸法) |
| | GPR4055C-4-GI | 4m(呼称寸法) |
| ローラー径 | 49mm | |
| ローラー幅 | 25mm | |
| ローラーピッチ | 55mm | |
| シャフト径 | 4.0mm | |
| 材質 | フレーム:スチール ローラー:ポリエチレン(ホワイト) ※静電(ブラック)受注品 ガイド:ポリアセタール シャフト:スチール | |
| 質量 | 1250g/m | |
| | 10mmたわみ強度1190N・m | |

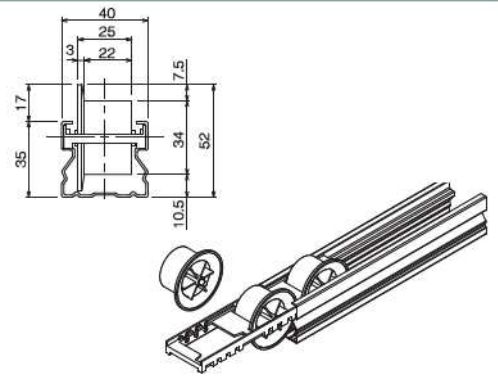

GPR6033B-GI セパレーションプラコン60

幅広フラットローラー




NEW

静電ブラック
受注生産品

ホワイト
標準品

| | | |
|---------|--|----------|
| 定尺品番 | GPR6033B-3-GI | 3m(呼称寸法) |
| | GPR6033B-4-GI | 4m(呼称寸法) |
| ローラー径 | 30mm | |
| ローラー幅 | 45mm | |
| ローラーピッチ | 33.3mm | |
| シャフト径 | 4.0mm | |
| 材質 | フレーム:スチール ローラー:ポリエチレン(ホワイト) ※静電(ブラック)受注品 ガイド:ポリアセタール シャフト:スチール | |
| 質量 | 1440g/m | |
| | 10mmたわみ強度650N・m | |

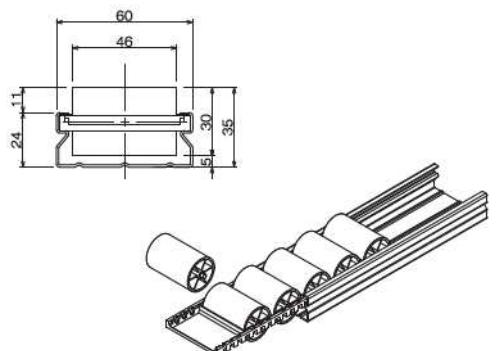

プラコンのサイズカットをご希望の場合は品番の末尾に長さを明記してください。●プラコンの長さ算出方法はP169技術資料をご参照ください。

品番の見方 型式 **GPR2528A-4-AL** カット指定の場合 型式 **GPR2528A-AL** **L=長さ(mm)**

品番 定尺 材質

品番 材質

※セパレーションプラコンの場合、キャップを含んだ長さになります。