


使用材料	66ナイロン / PP (ポリプロピレン)
色	青色
使用温度	- 40℃ ~ 85℃ (結露後)
難燃性	UL94V-2 (66ナイロン) UL94-HB (PP)

Ty-Rap® - Detectable Cable Ties (ディテクタブル・タイ)

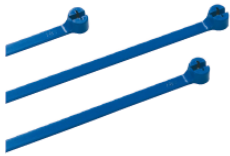

型番	グレード	最大結束径 φmm	L (全長) mm	W (幅) mm	引張強度※1 N (kgf)	袋入数 (本)	適用工具	在庫
TY523M-NDT	標準 (66ナイロン)	16	92	2.4	80 (8)	100	ERG50	国内
TY524M-NDT		28	139	3.6	178 (18)	100	ERG50 / ERG120	国内
TY525M-NDT		45	186	4.8	222 (23)	100	ERG50 / ERG120	国内
TY528M-NDT		102	360	4.8	222 (23)	100	ERG50 / ERG120	国内
TY527M-NDT		90	340	7.0	534 (54)	50	ERG120	国内
TY523M-PDT	標準 (ポリプロピレン)	16	92	2.4	50 (5)	100	ERG50	問合せ
TY525M-PDT		45	186	4.8	130 (13)	100	ERG50	問合せ
TY528M-PDT		102	360	4.8	130 (13)	100	ERG50	問合せ
TY527M-PDT		90	340	7	270 (28)	50	ERG120	問合せ

※1: ループ引張強度最小値

4-way entry mounting bases (マウントベース)



型番	グレード	取付方法	W (幅) mm	H (長さ) mm	対応ケーブルタイ最大幅 mm	取付け穴の直径 mm	数量 (個)	在庫
TC5344A-NDT	66ナイロン	粘着テープ / ネジ	19.1	19.1	3.6	3	100	準備中
TC5344A-PDT	ポリプロピレン	粘着テープ / ネジ	19.1	19.1	3.6	3	100	問合せ
TC344A-NDT	66ナイロン	粘着テープ / ネジ	19.1	19.1	3.6	3	1000	問合せ
TC5347A-NDT	66ナイロン	粘着テープ / ネジ	29	29	7.6	4.4	100	準備中
TC5347A-PDT	ポリプロピレン	粘着テープ / ネジ	29	29	7.6	4.4	100	問合せ
TC347A-NDT	66ナイロン	粘着テープ / ネジ	29	29	7.6	4.4	1000	問合せ

Saddle support (サドルサポート)




型番	グレード	取付方法	W (幅) mm	H (長さ) mm	対応ケーブルタイ最大幅 mm	取付け穴の直径 mm	数量 (個)	在庫
TC5141-NDT	66ナイロン	ネジ	11.1	17	4.8	3.8	100	準備中
TC5141-PDT	ポリプロピレン	ネジ	11.1	17	4.8	3.8	100	問合せ
TC141-NDT	66ナイロン	ネジ	11.1	17	4.8	3.8	500	問合せ
TC5142-NDT	66ナイロン	ネジ	14.2	23.4	7.6	5.2	100	問合せ
TC5142-PDT	ポリプロピレン	ネジ	14.2	23.4	7.6	5.2	100	問合せ
TC142-NDT	66ナイロン	ネジ	14.2	23.4	7.6	5.2	500	問合せ

Screw-mounted miniature bases (ミニチュアマウントベース)



型番	グレード	取付方法	W (幅) mm	H (長さ) mm	対応ケーブルタイ最大幅 mm	取付け穴の直径 D1/D2 mm	数量 (個)	在庫
TC5102-NDT	66ナイロン	ネジ	12.7	19.1	4.8	4.4 / 8.7	100	問合せ
TC102-NDT	66ナイロン	ネジ	12.7	19.1	4.8	4.4 / 8.7	1000	問合せ
TC102-PDT	ポリプロピレン	ネジ	12.7	19.1	4.8	4.4 / 8.7	1000	問合せ

 Low profile plates (低背型マウントベース)



型番	グレード	取付方法	W (幅) mm	H (長さ) mm	対応ケーブルタイ最大幅 mm	数量 (個)	在庫
TC5342A-NDT	66ナイロン	粘着テープ	29	29	4.8	100	問合せ
TC5342A-PDT	ポリプロピレン	粘着テープ	29	29	4.8	100	問合せ
TC342A-NDT	66ナイロン	粘着テープ	29	29	4.8	1000	問合せ

- ✓ 金属探知器感度設定を最小φ1.5mm (鉄球) にて探知
- ✓ HACCP = 食品の衛生管理のシステムを導入される企業へ
- ✓ 容易に視覚的に発見できる明るい青色ケーブル・タイ
- ✓ 施設設備の衛生管理に
- ✓ 浮力のあるポリプロピレンシリーズは清涼飲料水・液体食品製造ラインに
- ✓ ハロゲンフリー
- ✓ 異物混入に敏感なあらゆる分野に
- 鉄成分を含んでおりますのでサビの発生など考えられますので定期的な交換をお勧めいたします。