

丸める、つかむ、曲げる、ひねる
細丸形で細かいパーツの作業に最適。

QQコイル
バネ



エッチング ベンダー

(ショート細丸型)

No.29
MEB-125 125mm



JANコード
重量(g) (4952269)
70 113419

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)
MEB-125	124	12	7	49	20

曲げる、つかむ、折曲げる、ひねる
平型で広い面の折曲げに最適。

QQコイル
バネ



エッチング ベンダー

(ロング平型)

No.30
MEB-135 135mm

 


JANコード
重量(g) (4952269)
75 113426

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)
MEB-135	136	12	7	48	32

小さくてもつかむ、切る、曲げるが出来る
本格派。

QQコイル
バネ



ペンチ

No.3
MP-115 115mm



JANコード
重量(g) (4952269)
70 401035

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)
MP-115	117	14	8	50	21

切断能力(mm)	JANコード
軟鉄線(針金) φ1.6 φ2.0 φ2.0 φ1.2 3.5mm ²	401035

狭く入り組んだ所での作業に最適。

QQコイル
バネ



先細 ラジオペンチ

No.6
RN-125 125mm




JANコード
重量(g) (4952269)
70 401066

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)
RN-125	142	13	8	51	42

切断能力(mm)	JANコード
軟鉄線(針金) φ1.6 φ2.0 φ1.6 φ1.2 3.5mm ²	401066

先端で細かい加工や線材の切断に。

QQコイル
バネ

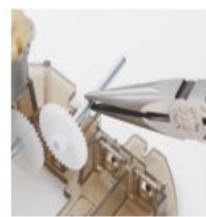

ラジオペンチ

No.13
MR-120 120mm




JANコード
重量(g) (4952269)
70 403138

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)
MR-120	132	14	8	51	37

切断能力(mm)	JANコード
軟鉄線(針金) φ1.6 φ2.0 φ2.0 φ1.2 3.5mm ²	403138

割り込み、皮むきもこなせる便利な
多機能タイプ。

QQコイル
バネ

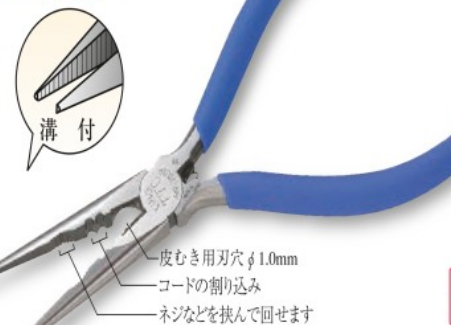

マイクロ万能 ラジオペンチ

No.15
MR-150SP 150mm



JANコード
重量(g) (4952269)
90 403152

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)
MR-150SP	162	14	8	50	54

切断能力(mm)	JANコード
軟鉄線(針金) φ2.0 φ2.6 φ2.0 φ1.6 3.5mm ²	403152