

レバーソケット

BAR SOCKET

HRU タイプ

適応機種 (適応本体番号)

G121 / G122 / GSR121T /
GSR122T (TN24E-1T / TN24E-2T / TN27E-1T / TN27E-2T)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)				高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
		φ d	A	ℓ			
HRU22T	22	65	82.5	58		M12	M14
HRU24T	24	65	82.5	58			M16
HRU27T	27	65	82.5	58		M16	M18
HRU30T	30	65	82.5	58			M20
HRU32T	32	65	82.5	58		M20	M22
HRU36T	36	70	82.5	64.5		M22	M24
HRU41T	41	77	90	73		M24	M27
HRU46T	46	80	100	75.5		M27	M30
HRU50T	50	85	110	82.5		M30	M33
HRU55T	55	90	110	85			M36
HRU60T	60	97	130	85			M39
HRU65T	65	101	130	92.5			M42
HRU70T	70	109	140	96			M45

VRU タイプ

適応機種 (適応本体番号)

G211 / G212 / GSR211T /
GSR212T (TN30E-1T / TN30E-2T)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)				高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
		φ d	A	ℓ			
VRU41T	41	75	125	58		M24	M27
VRU46T	46	80	125	58		M27	M30
VRU50T	50	85	125	58		M30	M33

UR タイプ


適応機種

22UR**T : UR221T / UR222T (TNC22-1T / TNC22-2T)
24UR**T : UR241T / UR242T (TNC24-1T / TNC24-2T)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)				高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
		φ d1	φ d2	A	ℓ		
22UR27T	27	71	59	82.5	36	M16	M18
22UR32T	32	71	59	82.5	36	M20	M22
22UR36T	36	71	65	82.5	39	M22	M24
24UR32T	32	77	65	82.5	41	M20	M22
24UR36T	36	77	73	82.5	41	M22	M24
24UR41T	41	77	73	90	41	M24	M27

※ボルトの締付けトルクによりましては、適応できない場合があります。

ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。

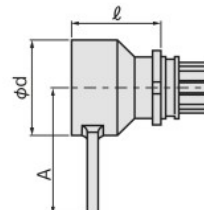


MRU タイプ

適応機種 (適応本体番号)

G31 / G32 / G51 / G52 / G81 / G82 / G81W / G82W / GSR31T / GSR32T / GSR51T / GSR52T /
GSR81T / GSR82T / GSR81A / GSR82A / GSR81WT / GSR82WT
(GKR251 / GKR252 / GKR501 / GKR502 / KR221AT* / KR222AT* / KR241T* / KR242T* /
KR2024-1T* / KR2024-2T* / KR4001T* / KR4002T* / TN20E-1T / TN20E-2T / TN22E-1T / TN22E-2T)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)				高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
		φ d	A	ℓ			
MRU17T	17	52	82.5	45			M10
MRU19T	19	52	82.5	45			M12
MRU21T	21	52	82.5	45			M14
MRU22T	22	52	82.5	45		M12	M14
MRU24T	24	52	82.5	45			M16
MRU27T	27	59	82.5	54.5		M16	M18
MRU30T	30	59	82.5	54.5			M20
MRU32T	32	59	82.5	54.5		M20	M22
MRU36T	36	65	82.5	57		M22	M24
MRU41T	41	70	90	64.5		M24	M27
MRU46T	46	75	100	72.5		M27	M30
MRU50T	50	80	110	75		M30	M33
MRU55T	55	90	110	80			M36

※*印は廃番機種です。

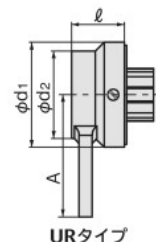

URタイプ

ステンレス
ツール
チャンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチトルクス
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類自動車
専用工具サイクル
ツールその他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクトパワーデジタル
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

トルクシャット

NCTトルコン
フィードバック
反力増強レンチ
バネ・ギヤード

その他