

スナップリングプライヤ

グリップカラーで軸用・穴用を即座に確認




優れた作業性と安全性を両立

- 一体成形で、使用頻度に伴う変形防止、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を保持
- ストレートタイプとベントタイプの2種類の先端形状を用意
- 先端部は、逆テーパ状に加工してあるのでスナップリングを確実に保持

スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)

SNAP RING PLIERS

製品番号	適応範囲 (mm)	先端φ (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			T	A	L				
SRPS-125F	3 ~ 10	0.9	9	23	140	6	105	¥2,750	
SRPS-125	10 ~ 25	1.3	9	23	140	6	105	¥2,750	
SRPS-175	19 ~ 60	1.8	9	35	180	6	163	¥3,040	
SRPS-200	40 ~ 100	2.3	9	45	225	6	216	¥3,800	

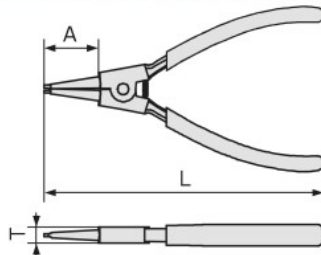

スナップリング軸用の着脱に使用します。



SRPS-175


使用例



スナップリングプライヤ (ベントタイプ・軸用)

SNAP RING PLIERS

製品番号	適応範囲 (mm)	先端φ (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			T	A	D	L			
SRPS-125BF	3 ~ 10	0.9	9	13	16	130	6	108	¥2,850
SRPS-125B	10 ~ 25	1.3	9	13	16	130	6	108	¥2,850
SRPS-175B	19 ~ 60	1.8	9	22	20	170	6	163	¥3,150
SRPS-200B	40 ~ 100	2.3	9	32	20	210	6	215	¥3,900

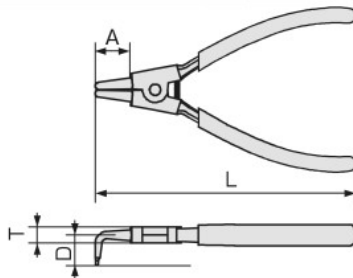

SRPS-175B

使用例



製品動画

注意 CAUTION

- スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。
Before use of snap-ring pliers, wipe oil off snap ring hole and pegs of pliers.

警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。 / Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

トルクス
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクト

パワー
レンチ

ナットランナー

建方1番

シヤーレンチ

トルクシャット

NCTトルコン
フレッドロクレンチ
反力発生レンチ
トルクセンサー

その他