

SUS コンビネーションスパナセット

COMBINATION WRENCH SET

製品番号 **SMS300** メーカー希望小売価格 **¥12,690**

セット内容 **3点**

製品番号 SMS-	10	12	14
二面幅寸法 (mm)	10 × 10	12 × 12	14 × 14

- ビニールバック入
- 質量: 0.20kg




SMS300

製品番号 **SMS700** メーカー希望小売価格 **¥35,330**

セット内容 **7点**

製品番号 SMS-	08	10	12	13	14	17	19
二面幅寸法 (mm)	8 × 8	10 × 10	12 × 12	13 × 13	14 × 14	17 × 17	19 × 19

- PEケース
- 化粧箱寸法: w356 × d194 × h45mm
- 質量: 1.2kg
- 梱包入数 (通常): 6

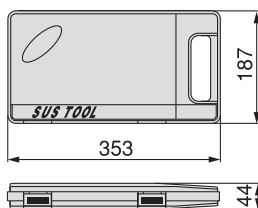

SMS700

製品番号 **SMS1000** メーカー希望小売価格 **¥62,630**

セット内容 **10点**

製品番号 SMS-	08	10	12	13	14	17	19	21	22	24
二面幅寸法 (mm)	8 × 8	10 × 10	12 × 12	13 × 13	14 × 14	17 × 17	19 × 19	21 × 21	22 × 22	24 × 24

- オールステンレス製コンビネーションスパナ用トレー付
- 化粧箱寸法: w362 × d175 × h75mm
- 質量: 1.7kg
- 梱包入数 (通常): 1

樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。個々の製品が決められた位置に固定されているため、整理が簡単、がたつきもなく安定。両端の取っ手で持ち運びも可能。




SMS1000

SUS コンビネーションスパナ

COMBINATION WRENCH

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		S	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂			
SMS-08	8 × 8	18.0	13.0	4.3	6.0	120	6	20	¥3,470
SMS-10	10 × 10	22.0	15.5	4.7	6.5	140	6	30	¥3,870
SMS-12	12 × 12	26.5	18.0	5.5	7.5	160	6	60	¥3,975
SMS-13	13 × 13	28.8	19.0	6.0	8.0	170	6	70	¥4,305
SMS-14	14 × 14	30.5	21.0	6.5	8.5	180	6	90	¥4,450
SMS-17	17 × 17	37.0	25.5	7.5	9.5	210	6	130	¥5,175
SMS-19	19 × 19	41.0	28.0	8.0	10.5	235	6	180	¥6,080
SMS-21	21 × 21	46.0	31.0	8.5	11.5	260	—	240	¥8,480
SMS-22	22 × 22	48.0	32.0	8.5	12.0	280	—	280	¥8,660
SMS-24	24 × 24	51.0	35.0	9.5	13.5	310	—	370	¥11,330

- 材質: 析出硬化系ステンレス

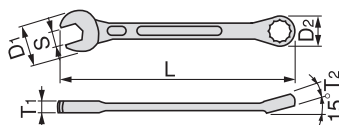

注意 CAUTION

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
Do not use with extension pipe etc.



SMS-08

SMS-12

SMS-14

SMS-17

注意 CAUTION

- サスツールは非磁性ではありません。
SUS tools are not nonmagnetic.

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.