

## ソケットレンチ

## SOCKET WRENCH

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。

差込角  
6.35  
mm  
1/4"



111

## スピナハンドル

## SPINNER HANDLE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	d	L	(通常)	(店飾)		
111	6.35	13	6.5	150	10	6	100	¥2,390

スピナハンドル111はクロスバー 112(P106)と組み合わせてT形レンチとしてご使用いただけます。



## ⚠ 注意 CAUTION

- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないください。  
Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。

力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。

また、角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。

差込角  
6.35  
mm  
1/4"




SL20

## T形スライドハンドル (センターロックタイプ)

## T-TYPE SLIDE HANDLE (CENTER LOCK TYPE)

 製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	H	L	(通常)	(店飾)		
SL20	6.35	8	16.6	105	10	6	55	¥1,895



## ⚠ 注意 CAUTION

- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないください。  
Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。

L形レンチやT形レンチとして使用できます。

差込角  
6.35  
mm  
1/4"



 
210

## T形スライドハンドル

## T-TYPE SLIDE HANDLE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	H	L	(通常)	(店飾)		
★ 210	6.35	8	16.6	105	10	6	60	¥1,670

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。



## ⚠ 注意 CAUTION

- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないください。  
Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。

差込角  
6.35  
mm  
1/4"




TH2250

## T形ハンドル

## T-TYPE HANDLE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L			
TH2250	6.35	150	250	1	155	¥2,490

※その他特殊形状・仕様のT形レンチの製作も承っております。お見積りの際にはP481～485の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

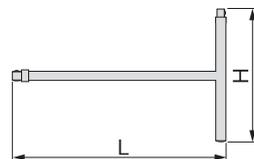

## ⚠ 注意 CAUTION

- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。 / Insert square drive positively to the bottom.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.