

ツールセット

TOOL SET

製品番号 **TSS450** (レッド) : **TSS450SV** (シルバー) : **TSS450BK** (マットブラック)

メーカー希望小売価格 **¥160,500**

セット内容 **全62点**

メンテナンス用

一般の機械メンテナンスにラチェットめがねを採用したセット。

グッドデザイン賞受賞製品採用

差込角
12.7mm
1/2"

チェストカラー
CHEST COLOR

レッド

シルバー

マットブラック

■トレー品番

TCG013 TCG003
1段目 3段目

TCG014 TCG004
2段目 4段目



これはイメージ写真です。
通常引出しは2つ以上
開けないでください。

TSS450



■トレー収納例




■内容品

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	4D- 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32	P.181
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH4H	P.188
スピナハンドル SPINNER HANDLE	NS4	P.197
エクステンションバー EXTENSION BAR	320 (75mm), 321 (150mm)	P.200
ユニバーサルジョイント UNIVERSAL JOINT	UJ40	P.201
ロングめがねレンチ (45°) OFFSET WRENCH, LONG TYPE	M45- 1012, 1113, 1417, 1921, 2224, 2427	P.319
ラチェットめがねレンチ GEAR WRENCH, STANDARD	RM- 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	P.324
モンキレンチ (目盛付) ADJUSTABLE WRENCH	MW-300	P.368
ショートモンキレンチ ADJUSTABLE WRENCH SHORT TYPE	MWS-24	P.368
コンビネーションプライヤ COMBINATION PLIERS	CP-200SG	P.369
セーフティプライヤ WATER PUMP PLIERS	SWP-250	P.371
ペンチ LINEMAN'S PLIERS	CT-175G	P.375
ラジオペンチ NEEDLE NOSE PLIERS	RP-150G	P.375
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	KN-150G	P.376
ミニカッター MINI CUTTER	MCH-200	P.383
壊ねじプライヤ BROKEN NUT PLIERS	BNP-175	P.377
パワーグリップドライバー (貫通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)	PGMD- 075, 100, 150 PGPD- 001, 002, 003	⊖六角軸ドライバー P.340 ⊕六角軸ドライバー P.340
割柄ドライバー HEAVY DUTY SCREWDRIVER	YMD-150	⊖角軸プラスチック柄 P.341
ロングボールポイントL形レンチセット LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET	BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)	P.290
コンビネーションハンマー COMBINATION HAMMER	BHC-10 (1ポンド)	P.437
平タガネ CHISEL	FC165 (19×165mm)	P.432
ツールチェスト TOOL CHEST	BX230 or BX230SV or BX230BK	P.110

※ケースのみの販売もいたしております。
P.110をご覧ください。

- トレー付
- ダンボール寸法: w565 x d295 x h450mm
- 質量: 21.1kg ●梱包入数 (通常): 1

■BX230 ケース寸法

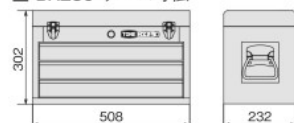

ツールセット

TOOL SET

製品番号 **TSH4509** (レッド) : **TSH4509SV** (シルバー) : **TSH4509BK** (マットブラック)

メーカー希望小売価格 **¥107,520**

セット内容 **全53点**

メンテナンス用

一般工具を厳選。産業機械の整備に適した12.7sq. ベーシックセット。

差込角
12.7mm
1/2"

チェストカラー
CHEST COLOR

レッド

シルバー

マットブラック

グッドデザイン賞
受賞製品採用


これはイメージ写真です。
通常引出しは2つ以上
開けないでください。



TSH4509



■トレー収納例

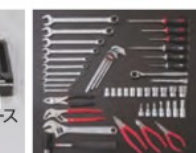


■内容品

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	4S- 10, 12, 13, 14	P.180
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	4D- 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30	P.181
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	4H- 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17	P.275
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH4H	P.188
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)	P.200
コンビネーションスパ COMBINATION WRENCH	CS- 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24	P.316
モンキレンチ (目盛付) ADJUSTABLE WRENCH	MW-300	P.368
コンビネーションプライヤ COMBINATION PLIERS	CP-200SG	P.369
ウォーターポンププライヤ (強力タイプ) WATERPUMP PLIERS	KWP-250	P.371
ペンチ LINEMAN'S PLIERS	CT-175G	P.375
ラジオペンチ NEEDLE NOSE PLIERS	RP-150G	P.375
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	KN-150G	P.376
パワーグリップドライバー (貫通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)	PGMD- 075, 100, 150 PGPD- 001, 002, 003	⊖六角軸ドライバー P.340 ⊕六角軸ドライバー P.340
コンビネーションハンマー COMBINATION HAMMER	BHC-10 (1ポンド)	P.437
ロングボールポイントL形レンチセット LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET	BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)	P.290
ツールチェスト TOOL CHEST	BX230 or BX230SV or BX230BK	P.110

※ケースのみの販売もいたしております。P.110をご覧ください。

- トレー付
- ダンボール寸法: w565 x d295 x h450mm
- 質量: 17.7kg
- 梱包入数 (通常): 1

■BX230 ケース寸法

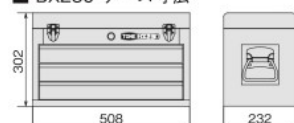

■トレー品番

