

ツールセット

TOOL SET

製品番号 **TSA3331** : **TSA3331SV** : **TSA3331BK**
(レッド) : (シルバー) : (マットブラック)

メーカー希望小売価格 **¥118,000**

セット内容 **61点**

オートメカニック用

自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセット。

- 天面フラットV形3段式メタルケース
- 全段プラスチックトレイ付

グッドデザイン賞 受賞製品採用



ケースカラー
CASE COLOR

- レッド
- シルバー
- マットブラック

トレー品番

- TCY001
- TCB003
- TCB004
- TCB012
- TCB013
- TCB014
- TCB027
- TCY002




TSA3331



- トレー付
- ダンボール寸法: w470 x d240 x h405mm
- 質量: 13.5kg ● 梱包入数 (通常): 1

■ BX331 ケース寸法

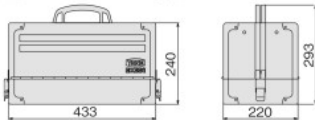

■ 内容品

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	3S- 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	P.146
ディープソケット DEEP SOCKET (6pt.)	3S- 08L, 10L, 12L, 14L	P.150
プラグソケット (6角・マグネット) PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET)	3P- 16S, 20.8S	P.388
ラチェットハンドル (ホルドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH3H	P.157
エクステンションバー EXTENSION BAR	305 (75mm), 306 (150mm)	P.169
首振りエクステンションバー WOBBLE EXTENSION BAR	EX31-300 (300mm)	P.169
ボールジョイント BALL JOINT	BJ30	P.170
スパナセット SPANNER SET	DS600P (DS-5.507, 0809, 1012, 1113, 1214, 1417)	P.312
ロングメカニックめがねレンチ (45° x 10°) MECHANIC OFFSET WRENCH (LONG TYPE)	M44- 0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224	P.321
ショートめがねレンチ (45°) SHORT OFFSET WRENCH	M46-1012	P.321
フレアナットレンチ FLARE NUT WRENCH	M26-1012	P.335
モンキレンチ (目盛付) ADJUSTABLE WRENCH	MW-300	P.368
コンビネーションプライヤ COMBINATION PLIERS	CP-200SG	P.369
ラジオベンチ NEEDLE NOSE PLIERS	RP-150G	P.375
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	KN-150G	P.376
パワーグリップドライバー (貫通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)	PGMD- 075, 100	◎六角軸ドライバー P.340
	PGPD- 001, 002, 003	◎六角軸ドライバー P.340
パワーグリップスタビードライバー POWER GRIP STUBBY SCREWDRIVER	PGSD-M2	◎六角軸ドライバー P.340
	PGSD-P2	◎六角軸ドライバー P.340
割柄ドライバー HEAVY DUTY SCREWDRIVER	YMD-150	◎角軸プラスチック柄 P.341
ブラックシャフトハンマー BALL PEEN HAMMER	BH-10 (1 ポンド)	P.437
ブレーキシューツール BRAKE SHOE ADJUSTING TOOL	BST-110	P.409
平タガネ CHISEL	FC165 (19 x 165mm)	P.432
センターポンチ PUNCH	CP125 (125mm)	—
ステンレススクレーパー SCRAPER	SSC-22	P.436
ロングボールポイントL形レンチセット LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET	BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)	P.290
ツールケース TOOL CASE	BX331 or BX331SV or BX331BK	P.111

※ケースのみの販売もいたしております。P.111をご覧ください。

ツールセット

TOOL SET

製品番号 **TSA4331** : **TSA4331SV** : **TSA4331BK**
(レッド) : (シルバー) : (マットブラック)

メーカー希望小売価格 **¥108,700**

セット内容 **56点**

オートメカニック用

自動車整備に欠かせない工具を厳選した基本セット。

- 天面フラットV形3段式メタルケース
- 全段プラスチックトレイ付

グッドデザイン賞 受賞製品採用



ケースカラー
CASE COLOR

- レッド
- シルバー
- マットブラック

トレー品番

- TCY001
- TCB003
- TCB004
- TCB012
- TCB013
- TCB014
- TCB027
- TCY002




TSA4331



- トレー付
- ダンボール寸法: w470 x d240 x h405mm
- 質量: 13.9kg ● 梱包入数 (通常): 1

■ BX331 ケース寸法

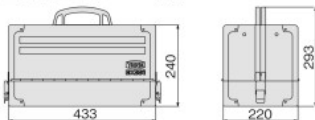

■ 内容品

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	4S- 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	P.180
プラグソケット (6角・マグネット) PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET)	4P- 16, 20.8	P.389
ラチェットハンドル (ホルドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH4H	P.188
エクステンションバー EXTENSION BAR	320 (75mm), 321 (150mm)	P.200
スパナセット SPANNER SET	DS600P (DS-5.507, 0809, 1012, 1113, 1214, 1417)	P.312
ロングメカニックめがねレンチ (45° x 10°) MECHANIC OFFSET WRENCH (LONG TYPE)	M44- 0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224	P.321
ショートめがねレンチ (45°) SHORT OFFSET WRENCH	M46-1012	P.321
フレアナットレンチ FLARE NUT WRENCH	M26-1012	P.335
モンキレンチ (目盛付) ADJUSTABLE WRENCH	MW-300	P.368
コンビネーションプライヤ COMBINATION PLIERS	CP-200SG	P.369
ラジオベンチ NEEDLE NOSE PLIERS	RP-150G	P.375
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	KN-150G	P.376
パワーグリップドライバー (貫通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)	PGMD- 075, 100	◎六角軸ドライバー P.340
	PGPD- 001, 002, 003	◎六角軸ドライバー P.340
パワーグリップスタビードライバー POWER GRIP STUBBY SCREWDRIVER	PGSD-M2	◎六角軸ドライバー P.340
	PGSD-P2	◎六角軸ドライバー P.340
割柄ドライバー HEAVY DUTY SCREWDRIVER	YMD-150	◎角軸プラスチック柄 P.341
ブラックシャフトハンマー BALL PEEN HAMMER	BH-10 (1 ポンド)	P.437
ブレーキシューツール BRAKE SHOE ADJUSTING TOOL	BST-110	P.409
平タガネ CHISEL	FC165 (19 x 165mm)	P.432
センターポンチ PUNCH	CP125 (125mm)	—
ステンレススクレーパー SCRAPER	SSC-22	P.436
ロングボールポイントL形レンチセット LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET	BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)	P.290
ツールケース TOOL CASE	BX331 or BX331SV or BX331BK	P.111

※ケースのみの販売もいたしております。P.111をご覧ください。