



BX230

## ツールチェスト

TOOL CASE (CHEST)

製品番号 **BX230** (レッド) :: **BX230SV** (シルバー) :: **BX230BK** (マットブラック)

メーカー希望小売価格 **¥27,870**

	幅 (w)	奥行 (d)	高さ (h)
外觀寸法 mm : Dimensions	508	232	302
上蓋	490	220	53
引出し内寸法 mm : (上段より~) Drawer	436	197	42 × 3 段

- 材質: スチール(本体、サイドハンドル、かけ金具)、アルミ(引出し取っ手)
- 棚耐荷重: 294N (30kgf)
- 引出し耐荷重: 245N (25kgf)
- ダンボール寸法: w565 × d295 × h345mm
- 質量: 9.2kg
- 梱包入数 (通常): 1

付属品	
引出し用マット	3
トップマット	1
鍵	2




BX230SV



BX230BK

■ BX230 ツールチェスト寸法

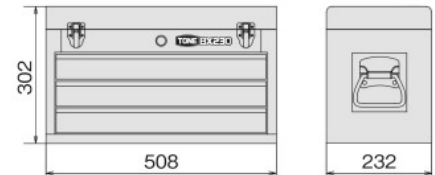

## 細部まで計算された無駄のない仕様

### ■ボールベアリング式ダブルレール仕様



引出しにはボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉スムーズ。重量物の収納に最適!

### ■ロック機構



上蓋を閉じると引出しが自動ロック。飛び出し防止ロック機構付き。

### ■サイドハンドル



ハンドルが収まり邪魔にならず、持ち運びに便利なサイドハンドル。

### ■エンブレム



信頼の TONE マークも上質で存在感あふれる金属製。

### ■キーロック



キーロック搭載でセキュリティも万全! 折れにくい八万錠を採用。

### ■トップカバー部を補強



トップカバー部の内側に補強を追加。たわみ、歪みがなくなり、衝撃に対する強度もアップ!

ステンレス  
ツール  
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット  
レンチ

ヘキサゴン  
レンチ

T形レンチ

スパナ  
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ  
プライヤ類

自動車  
専用工具

サイクル  
ツール

LEDライト

その他  
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動  
インパクト

パワーテック  
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

トルクシャット

NCトルコン  
フレッド  
威力屋  
力屋

その他