

ソケットセット (12角・ホルダー付)

SOCKET SET (12pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HD406** メーカー希望小売価格 **¥5,925**

セット内容 **6点**

製品名	製品番号
ソケット (12角) SOCKET (12pt.) 4D-	10, 12, 13, 14, 17, 19

- ソケットホルダー付 (6個タイプ) SH1406
- 化粧箱寸法: w271 × d76 × h52mm
- 質量: 0.43kg ●梱包入数 (通常): 1



製品番号 **HD410** メーカー希望小売価格 **¥9,705**

セット内容 **10点**

製品名	製品番号
ソケット (12角) SOCKET (12pt.) 4D-	08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

- ソケットホルダー付 (10個タイプ) SH1410
- 化粧箱寸法: w416 × d121 × h37mm
- 質量: 0.85kg ●梱包入数 (通常): 1



製品番号 **HD412** メーカー希望小売価格 **¥11,650**

セット内容 **12点**

製品名	製品番号
ソケット (12角) SOCKET (12pt.) 4D-	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

- ソケットホルダー付 (12個タイプ) SH1412
- 化粧箱寸法: w416 × d121 × h37mm
- 質量: 0.96kg ●梱包入数 (通常): 1



ソケット (12角)

SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包入数 (通常) (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
4D-08	8	12.3	22.0	9	35.0	7	10	6	40	¥735
4D-09	9	13.5	22.0	9	35.0	7	10	6	40	¥735
4D-10	10	15.0	22.0	10	35.0	8	10	6	40	¥785
4D-11	11	16.2	22.0	10	35.0	9	10	6	45	¥785
4D-12	12	17.5	22.0	10	35.0	10	10	6	50	¥785
4D-13	13	18.8	22.0	10	35.0	11	10	6	50	¥785
4D-14	14	20.0	22.0	12	35.0	11	10	6	50	¥785
4D-14.5	14.5	20.6	22.0	12	35.0	11	10	6	50	¥860
4D-15	15	22.0	21.5	12	35.0	11	10	6	55	¥860
4D-16	16	23.0	22.0	12	36.0	14	10	6	65	¥860
4D-17	17	24.0	23.0	13	37.0	14	10	6	65	¥860
4D-17.5	17.5	24.0	23.0	13	37.0	14	10	6	65	¥860
4D-18	18	25.0	23.0	13	37.0	15	10	6	70	¥860
4D-19	19	26.0	24.0	14	38.0	16	10	6	70	¥860
4D-20	20	28.0	25.0	14	38.0	16	10	6	90	¥885
4D-21	21	29.0	25.0	15	39.0	18	10	6	90	¥885
4D-22	22	30.0	26.0	15	40.0	18	10	6	105	¥910
4D-23	23	32.0	27.0	16	41.0	20	10	6	130	¥910
4D-24	24	33.0	28.0	17	41.0	20	10	6	130	¥910
4D-25	25	34.0	28.0	19	43.5	22	10	6	130	¥1,170
4D-26	26	35.0	28.0	19	43.5	22	10	6	135	¥1,170
4D-27	27	36.0	29.0	19	43.5	22	10	6	145	¥1,170
4D-28	28	38.0	30.0	19	43.5	22	10	6	170	¥1,395

●その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー (アルミタイプ) の採用により、作業効率アップ。



HD406



HD410



HD412


※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細は P.202 をご覧ください。



4D-10



4D-24

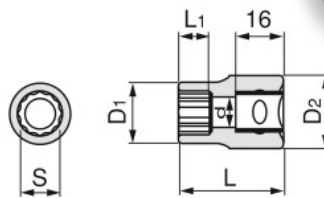

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包入数 (通常) (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
4D-29	29	39.0	31.0	19	43.5	22	10	6	175	¥1,395
4D-30	30	40.0	32.0	21	47.0	25	10	6	200	¥1,470
4D-31	31	42.0	34.5	21	47.0	25	10	6	230	¥1,570
4D-32	32	43.0	34.5	21	47.0	25	10	6	250	¥1,570
4D-33	33	44.0	35.5	21	47.0	25	10	6	250	¥2,065
4D-34	34	45.0	36.0	21	47.0	25	5	6	285	¥2,065
4D-35	35	46.0	36.0	21	47.0	25	5	6	295	¥2,465
4D-36	36	48.0	38.0	24	52.0	30	5	3	310	¥2,465



手工具用 **注意** CAUTION

●インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.



手動用

12.7

ステンレス
ツール
チャンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スバナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクトレンチ

パワー
ドリル
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シヤーレンチ

トルクシャット

NCT
トルコン
フレッド
反力
トルク
レンチ

その他